

LKDX-PATH 125XK-ELS-ZAX51

Kunststoff-Doppelrolle Blickle MOVE, rostfrei, Farbe grauweiß, mit Zapfen, Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper, elektrisch leitfähig, spurlos

EAN 4047526350970

ID 922639

Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LKDX

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
- zwei beidseitig abgedichtete rostfreie Rillenkugellager im Drehkranz
- mit rostfreiem Stahl-Einsteckzapfen, verschraubt und gesichert
- Farbe grauweiß RAL 9002
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
- modernes, formschönes Design

Rad: Serie PATH

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe grauweiß RAL 9002




Sonstige Eigenschaften:

- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	∅ 125 mm
Radbreite	± 20 mm
Anzahl Räder	2
Rollengesamtbreite	∅ 80 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h	125 kg
Tragfähigkeit (statisch)	315 kg
Lagerart	∅ Kugellager
Gesamthöhe (H)	∅ 130 mm
Zapfen-Ø	± 18 mm
Zapfenlänge	± 62 mm
∅ Querbohrung	∅ M6
Position Querbohrung	± 30 mm
Ausladung (F)	∅ 40 mm
Temperaturbeständigkeit min	-20 °C
Temperaturbeständigkeit max	60 °C
Belagshärte	94 Shore A
Stückgewicht	1 kg
Spurlos	✓
Kontaktverfärbungsfrei	✓
Antistatisch	✗
Elektrisch ableitend	✗
Korrosionsbeständig	✓

Belagshärte	94 Shore A
■ ■ ■ ■ ■	■ 94 Shore A
Rollwiderstand	sehr gut
■ ■ ■ ■ ■	■ sehr gut
Verschleißresistenz	gut
■ ■ ■ ■ ■	■ gut
Bodenschonung/Fahrgeräusch	gut
■ ■ ■ ■ ■	■ gut

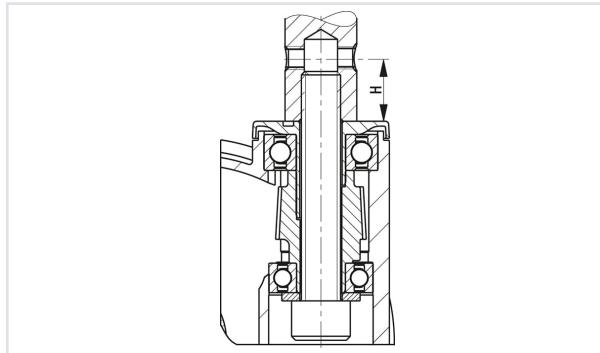

Hitzebeständig	✗
Laufbelag hydrolysebeständig	✗
Autoklaventauglich	✗
Waschmaschinentauglich	✗

