

LK-RD 125R-1-CS11-VLI

Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Zentralfeststeller 'central-stop', Rad mit Zweikomponenten-Vollgummireifen, 'Blickle Comfort', mit Stahlblech-Felge, spurlos grau

EAN 4047526159092
ID 850024
Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LK

- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 125x50 mm)
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie RD

- Reifen: Zweikomponenten-Vollgummi "Blickle Comfort", Härte 56 Shore A, Farbe grau
- Felge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	125 mm
Radbreite	⊥	37,5 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	120 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	300 kg
Lagerart	⊙	Rollenlager
Gesamthöhe (H)	⊕	155 mm
Plattengröße	☞	100 x 85 mm
Schraublochentfernung	☞	80 x 60 mm
Schraubloch-Ø	⌀	9 mm
Ausladung (F)	⌀	48 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		56 Shore A
Stückgewicht	⚖	1,7 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⚡	✗
Elektrisch ableitend	⚡	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	🔥	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 56 Shore A

Rollwiderstand



■ ■ ■ ■ ■ gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

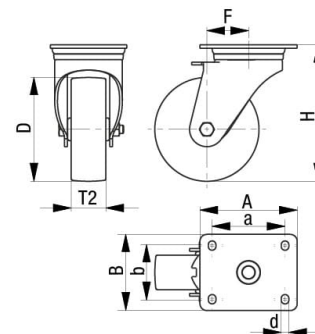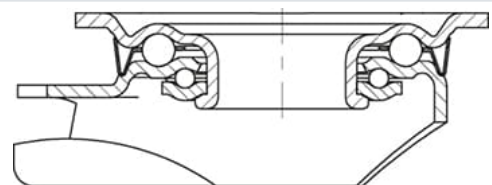

Waschmaschinentauglich

