

LKX-POEV 125XKA-1-SG

Edelstahl-Schwerlast-Lenkrolle mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos grau, mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein

EAN 4047526417215

ID 945792

Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LKX

- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sindrostbeständig
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 125x50 mm)
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie POEV

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlos
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz



Sonstige Eigenschaften:

- mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Daten:



Rad-Ø (D)	∅ 125 mm
Radbreite	JL 37 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	♂ 250 kg
Tragfähigkeit (statisch)	♂ 625 kg
Lagerart	◎ Kugellager (CC)
Gesamthöhe (H)	∅ 155 mm
Plattengröße	∅ 100 x 85 mm
Schraublochentfernung	∅ 80 x 60 mm
Schraubloch-∅	∅ 9 mm
Ausladung (F)	∅ 48 mm
Temperaturbeständigkeit min	-20 °C
Temperaturbeständigkeit max	70 °C
Belagshärte	65 Shore A
Stückgewicht	∅ 1,2 kg
Spurlos	✓
Kontaktverfärbungsfrei	✓
Antistatisch	✗
Elektrisch ableitend	✗
Korrosionsbeständig	✓
Hitzebeständig	✗

Belagshärte
 65 Shore A

Rollwiderstand
 sehr gut

Verschleißresistenz
 gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch
 sehr gut

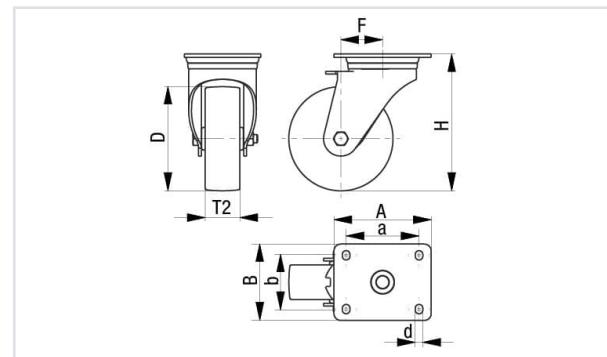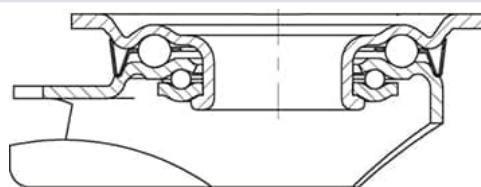

Laufbelag hydrolysebeständig	✗
Autoklavtauglich	✗
Waschmaschinentauglich	✗