

L-RD 200K-VLI-FA-FS

Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Fußschutz aus Stahl, Rad mit Zweikomponenten-Vollgummireifen, 'Blickle Comfort', mit Stahlblech-Felge, spurlos grau, mit Fadenschutz aus Stahl

EAN 4047526394004

ID 938452

Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie L

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie RD

- Reifen: Zweikomponenten-Vollgummi "Blickle Comfort", Härte 56 Shore A, Farbe grau
- Felge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
- Verschraubte Ausführung

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	200 mm
Radbreite	⊥	50 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	350 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	875 kg
Lagerart	☉	Kugellager
Gesamthöhe (H)	⌀	235 mm
Plattengröße	📏	140 x 110 mm
Schraublochentfernung	📏	105 x 75–80 mm
Schraubloch-Ø	🔧	11 mm
Ausladung (F)	📏	40 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		56 Shore A
Stückgewicht	📏	4,4 kg
Spurlos	✓	
Kontaktverfärbungsfrei	✓	
Antistatisch	✗	
Elektrisch ableitend	✗	
Korrosionsbeständig	✗	
Hitzebeständig	✗	



Belagshärte

56 Shore A

Rollwiderstand


gut

Verschleißresistenz

befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

sehr gut

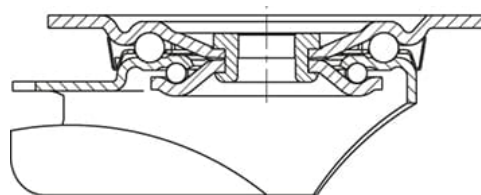

Laufbelag hydrolysebeständig	×
Autoklaventauglich	×
Waschmaschinentauglich	×