

# LR-GSPO 60K-RA

**Stahlblech-Kompakt-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Feststeller  
'Radstop', Schwerlast-Rad aus Gusspolyamid**

EAN 4047526367527

ID 937229

Zolltarifnummer 83022000



**Gehäuse:** Serie LR

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung



**Rad:** Serie GSPO

- hochwertiges Gusspolyamid, reaktionsgegossen, bruchfest, Härte 80 Shore D, Farbe natur-beige

**Sonstige Eigenschaften:**

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- reduzierte Feuchtigkeitsaufnahme
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
- bei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachten
- Prüfung nach DIN EN 12530 mit verlängerten Pausenzeiten, um thermische Überbeanspruchung zu vermeiden

**Technische Daten:**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Rad-Ø (D)                    | ∅ 60 mm      |
| Radbreite                    | 32 mm        |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h     | Ø 250 kg     |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h     | Ø 250 kg     |
| Tragfähigkeit (statisch)     | Ø 625 kg     |
| Lagerart                     | ∅ Kugellager |
| Gesamthöhe (H)               | ∅ 80 mm      |
| Platten-Ø                    | ∅ 70 mm      |
| Rückenloch                   | ∅ 13 mm      |
| Ausladung (F)                | ∅ 35 mm      |
| Temperaturbeständigkeit min  | -20 °C       |
| Temperaturbeständigkeit max  | 80 °C        |
| Belagshärte                  | 80 Shore D   |
| Stückgewicht                 | 0,6 kg       |
| Spurlos                      | ✓            |
| Kontaktverfärbungsfrei       | ✓            |
| Antistatisch                 | ✗            |
| Elektrisch ableitend         | ✗            |
| Korrosionsbeständig          | ✗            |
| Hitzebeständig               | ✗            |
| Laufbelag hydrolysebeständig | ✗            |
| Autoklaventauglich           | ✗            |

**Belagshärte**

80 Shore D

**Rollwiderstand**



hervorragend

**Verschleißresistenz**

sehr gut

**Bodenschonung/Fahrgeräusch**

befriedigend

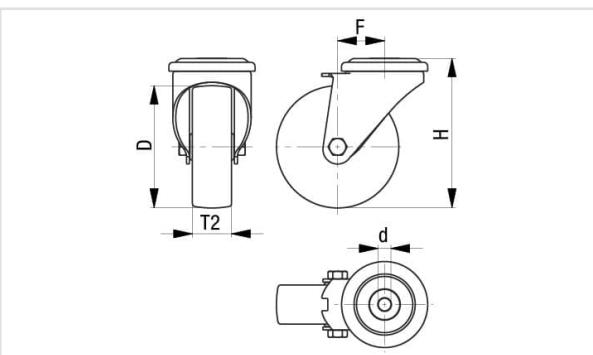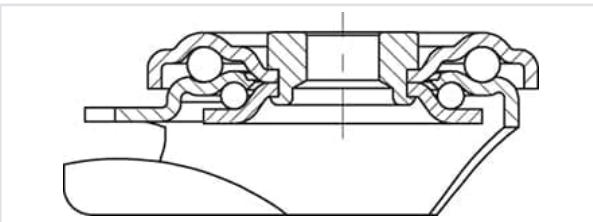

Waschmaschinentauglich

X