

LS-SE 202K-ST-FS

Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle, schwere Drehkranz-Ausführung, mit Feststeller 'stop-top', mit Fußschutz aus Stahl, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Stahl-Radkörper

EAN 4047526376420

ID 744554

Zolltarifnummer 87169090

**Gehäuse:** Serie LS

- besonders robuste Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei
- Axial-Rillenkugellager ISO 104 und Kegelrollenlager ISO 355 im Drehkranz
- eingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- staub- und spritzwassergeschützt
- Schmiernippel

Rad: Serie SE

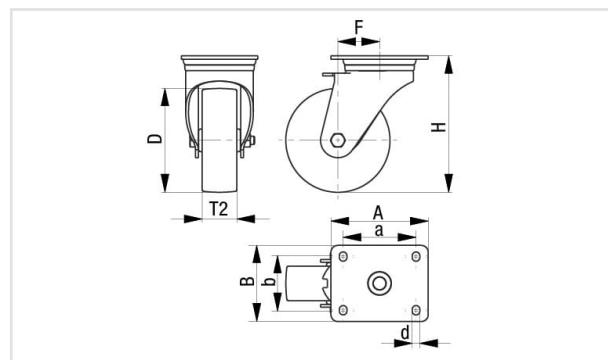
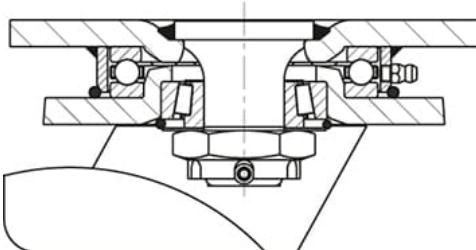
- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
- Radkörper: dickwandiges Stahlblech, mit Stahlrohrnabe, lackiert, Farbe anthrazit

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	∅ 200 mm
Radbreite	80 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	850 kg
Tragfähigkeit (statisch)	2.125 kg
Lagerart	∅ Kugellager
Gesamthöhe (H)	255 mm
Plattengröße	175 x 140 mm
Schraublochentfernung	140 x 105 mm
Schraubloch-∅	14 mm
Ausladung (F)	65 mm
Temperaturbeständigkeit min	-20 °C
Temperaturbeständigkeit max	80 °C
Belagshärte	65 Shore A
Stückgewicht	11,6 kg
Spurlos	×
Kontaktverfärbungsfrei	×
Antistatisch	×
Elektrisch ableitend	×
Korrosionsbeständig	×
Hitzebeständig	×
Laufbelag hydrolysebeständig	×
Autoklaventauglich	×

**Belagshärte****Rollwiderstand****Verschleißresistenz****Bodenschonung/Fahrgeräusch**

Waschmaschinentauglich

X