

# LWGXE-TPA 126XKF-ELS-PX25

**Kunststoff-Lenkrolle Blickle WAVE, rostfrei, Farbe silbergrau, mit Anschraubplatte, Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß, elektrisch leitfähig, spurlos**

EAN 4047526058593

ID 745234

Zolltarifnummer 87169090



## Gehäuse: Serie LWGX

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
- umspritztes, beidseitig abgedichtetes, rostfreies Rillenkugellager im Drehkranz
- mit Anschraubplatte aus rostfreiem Stahl
- Farbe silbergrau RAL 7001
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
- modernes, formschönes Design

## Rad: Serie TPA

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
- Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrau RAL 7001

## Sonstige Eigenschaften:

- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich

## Technische Daten:

|                              |   |                      |
|------------------------------|---|----------------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☉ | 125 mm               |
| Radbreite                    | ⊥ | 32 mm                |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h     | ⚖ | 80 kg                |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⚖ | 200 kg               |
| Lagerart                     | ☉ | Kugellager (C)       |
| Gesamthöhe (H)               | ⌀ | 160 mm               |
| Plattengröße                 | ☐ | 90 x 66 mm           |
| Schraublochentfernung        | ⏏ | 75 x 45 / 61 x 51 mm |
| Schraubloch-Ø                | ⌀ | 8.5 mm               |
| Ausladung (F)                | ⌀ | 40 mm                |
| Temperaturbeständigkeit min  |   | -20 °C               |
| Temperaturbeständigkeit max  |   | 60 °C                |
| Belagshärte                  |   | 85 Shore A           |
| Stückgewicht                 | ⚖ | 0,6 kg               |
| Spurlos                      |   | ✓                    |
| Kontaktverfärbungsfrei       |   | ✗                    |
| Antistatisch                 | ⚡ | ✗                    |
| Elektrisch ableitend         | ⚡ | ✓                    |
| Korrosionsbeständig          |   | ✓                    |
| Hitzebeständig               | 🔥 | ✗                    |
| Laufbelag hydrolysebeständig |   | ✗                    |



### Belagshärte

■ ■ ■ ■ □ 85 Shore A

### Rollwiderstand


■ ■ ■ ■ □ sehr gut

### Verschleißresistenz

■ ■ □ □ □ befriedigend

### Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ □ □ gut

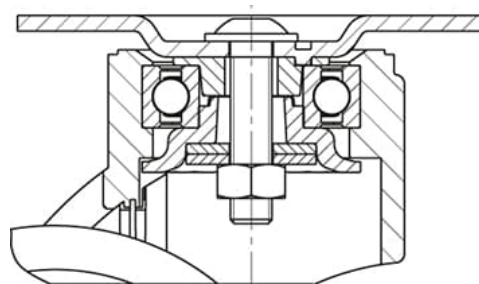

|                        |   |
|------------------------|---|
| Autoklaventauglich     | × |
| Waschmaschinentauglich | × |

