

RACON, Stößel rund 19 mm, L 2.1 mm



Haupt- / Anwendungsgebiete

- Messen-Steuern-Regeln
- Maschinen- und Anlagenbau
- Automotive
- Signalbau
- Fahrzeugbau
- Handbediengeräte

Beschreibung

Die breite Auswahl an Standardstößeln in verschiedenen Formen und Farben garantiert vielseitige Einsatzmöglichkeiten des RACON Kurzhubtasters.

Technische Daten

➤ Allgemein

Farbe	weiß
Form des Bundes	rund
beleuchtbar	nein
Verpackungseinheit	500 Stück
Nettogewicht	0,3 g
MOQ Auftrag	2.500 Stück
RoHS konform	ja
REACH konform	ja
Material der Komponente	Kunststoff

Direkte Links


- [RAFI eCatalog](#)

➤ Einbaumaße

Außenmaß Länge	3,6 mm
Außenmaß Breite	19 mm
Außenmaß Höhe	19 mm
Stößellänge L	2,1 mm

Zeichnungen

Maß-Zeichnungen

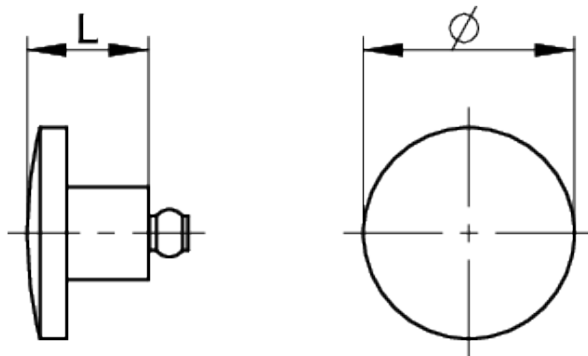

System-Zeichnung

SMT-Gullwing-Anschluss

Empfohlen: Hochprägung: 0.35 mm
Kleberdicke: 0.15 mm

