

Art. Nr.: 19001 | Typ: RCS-R1/8"-PPO/S-L0044-PP25-10mPVC


Mechanische Merkmale

Mechanische Anschlüsse	G1/8" inkl. Kontermutter
Materialien Mechanik	PP
Material Schwimmer	PP
Dimension Schwimmer	25mm
Dimension Rohr	8mm
Sensorklänge	44mm
Einbauart	Von innen
Einbaulage	Max. 30°

Elektrische Merkmale

Kabel	PVC
Kabellänge	10m
Schaltfunktion	Öffner (NC) mit Umkehrfunktion
Max. Schaltleistung	10W
Max. Schaltspannung	230V/AC
Elektrische Anschlüsse	Kabel

Anschluss

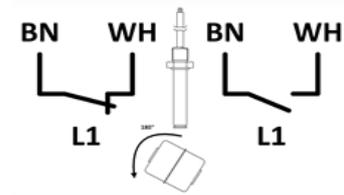

Umwelteinflüsse

Temperaturbereich	0 °C bis 60 °C
Druckbereich	atmosphärischer Druck
Dichte Medium	Min. 0.7g/cm ³

Zulassung und Zertifikate

Schutzart	IP67
-----------	------

Bemerkungen

