

Art. Nr.: 17818 | Typ: RCS-R1/8"-PMU-L0056-HUB25-1mPVC


#### Mechanische Merkmale

Mechanische Anschlüsse	G1/8" inkl. Kontermutter
Materialien Mechanik	POM
Material Schwimmer	Buna
Dimension Schwimmer	25mm
Dimension Rohr	8mm
Sensorklänge	56mm
Einbauart	Von innen
Einbaulage	Max. 30°

#### Elektrische Merkmale

Kabel	PVC
Kabellänge	1m
Schaltfunktion	Öffner (NC) mit Umkehrfunktion
Max. Schaltleistung	10W
Max. Schaltspannung	230V/AC
Elektrische Anschlüsse	Kabel

Anschluss

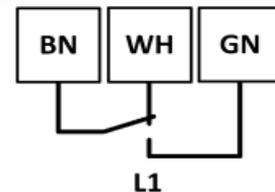

#### Umwelteinflüsse

Temperaturbereich	-20 °C bis 60 °C
Druckbereich	atmosphärischer Druck
Dichte Medium	Min. 0.7g/cm <sup>3</sup>

#### Zulassung und Zertifikate

Schutzart	IP67
-----------	------

#### Bemerkungen

---



---

