


Art. Nr.: 16870 | Typ: RCS-EX-R3/8"-ES-L0065-E27Z-2mPVC/S-T6

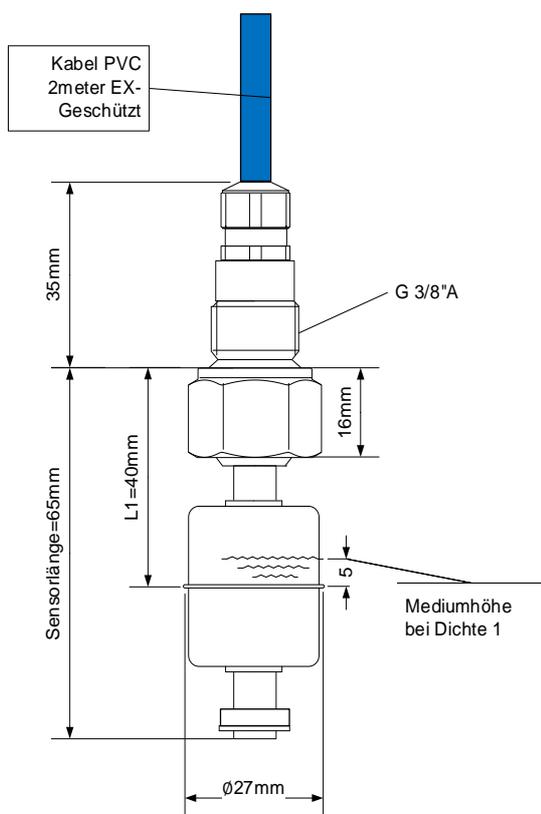


#### Mechanische Merkmale

Mechanische Anschlüsse	G3/8" inkl. Kontermutter
Materialien Mechanik	Edelstahl
Material Schwimmer	Edelstahl
Dimension Schwimmer	27mm
Dimension Rohr	8mm
Sensorklänge	65mm
Einbauart	Von innen
Einbaulage	Max. 30°

#### Elektrische Merkmale

Kabel	PVC
Kabellänge	2m
Schaltkontakte	L1 = 40mm
Schaltfunktion	Schliesser (NO)
Max. Schaltleistung	10W (Beachte Betriebsanleitung!)
Max. Schaltspannung	30V/DC (Beachte Betriebsanleitung!)
Elektrische Anschlüsse	Kabel

Anschluss

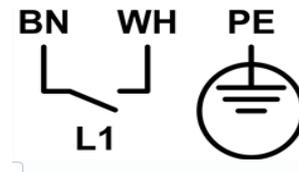

#### Umwelteinflüsse

Temperaturbereich	-20 °C bis 60 °C
Druckbereich	atmosphärischer Druck
Dichte Medium	Min. 0.7g/cm <sup>3</sup>

#### Zulassung und Zertifikate

Zulassungen	EX-Ausführung
Schutzart	IP68

#### Bemerkungen

Betriebsspannung und Leistung siehe Betriebsanleitung bezüglich EX-Anwendung.