



Art. Nr.: 105149 | Typ: RCS-Ø40/61-R1/8"-PS/O-L44-P25-3mPVC

Mechanische Merkmale

Mechanische Anschlüsse	G1/8"
Materialien Mechanik	PVC
Material Schwimmer	PVC
Dimension Schwimmer	25 mm
Dimension Rohr	8 mm
Sensorklänge	44 mm
Einbauarten	Von innen
Einbaulage	Max. 30°

Elektrische Merkmale

Kabel	PVC
Kabellänge	3 m
Schaltpunkte	1
Schaltfunktion	Schliesser (NO) mit Umkehrfunktion
Max. Schaltleistung	30W
Max. Schaltspannung	25V/AC, 50V/DC
Elektrische Anschlüsse	Kabel Ø Aussen 3,9mm

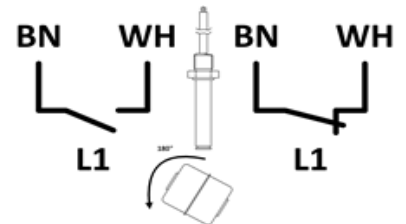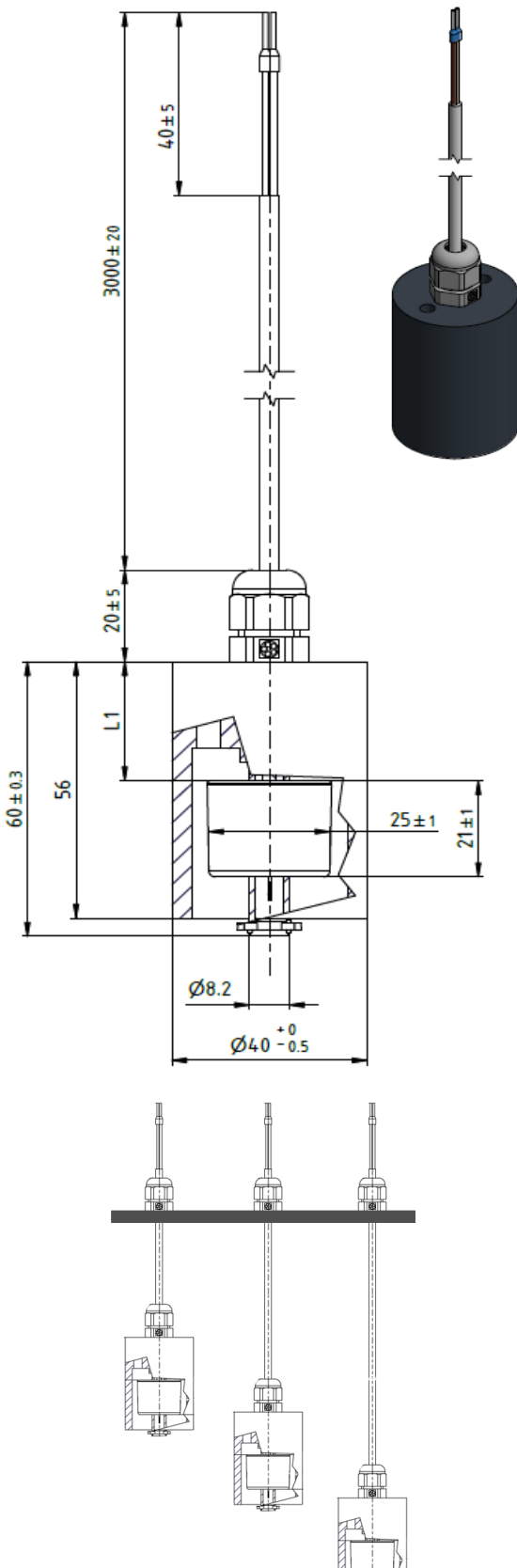

Umwelteinflüsse

Temperaturbereich	-20 °C bis 60 °C
Druckbereich	atmosphärischer Druck
Dichte Medium	Min. 0.7g/cm ³

Zulassung und Zertifikate

Schutzart	IP68
-----------	------

Bemerkungen

