


Art. Nr.: 106753 | Typ: RCK-RI-E|K5|(Hall)-L0316-E27Z-5mPVC

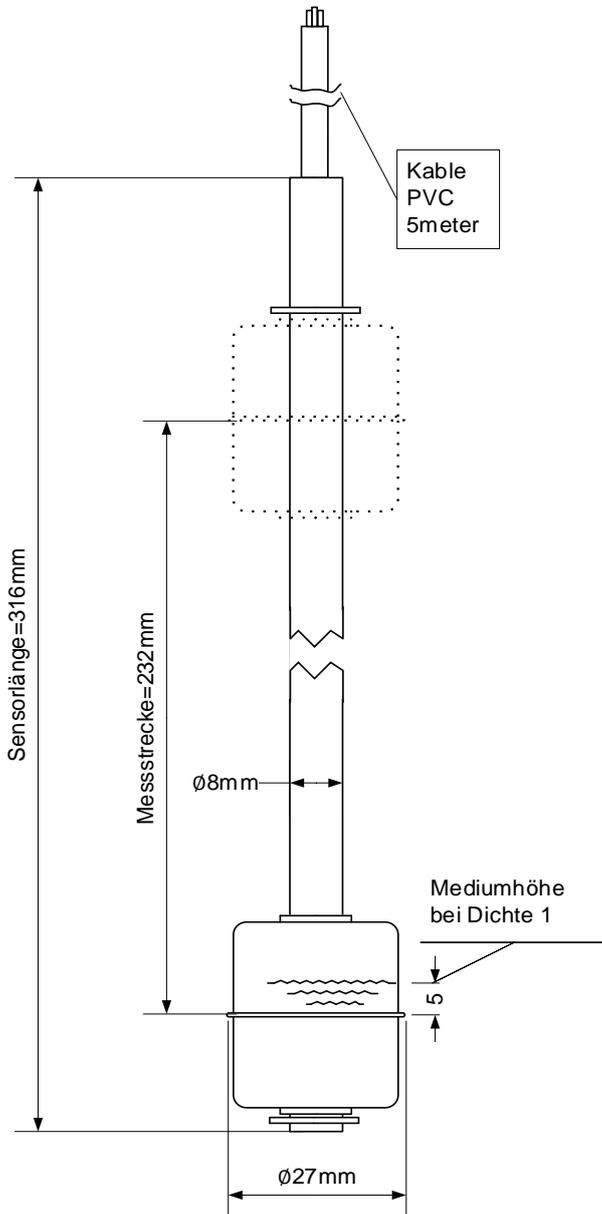


Mechanische Merkmale

Materialien Mechanik	Edelstahl
Material Schwimmer	Edelstahl
Dimension Schwimmer	27mm
Dimension Rohr	8mm
Sensortlänge	316mm
Einbauart	Von innen
Einbaulage	Max. 30°

Elektrische Merkmale

Kabel	PVC
Kabellänge	5m
Messstrecke	232mm
Messraster	5mm
Ausgangssignal	Strom 4 - 20mA
Schaltspannung	10V/DC bis 26V/DC
Elektrische Anschlüsse	Kabel

Anschluss

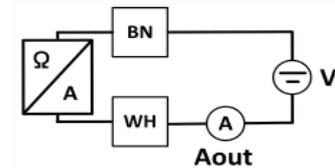

Umwelteinflüsse

Temperaturbereich	-20 °C bis 60 °C
Druckbereich	atmosphärischer Druck
Dichte Medium	Min. 0.7g/cm ³

Zulassung und Zertifikate

Schutzart	IP67
-----------	------

Bemerkungen