

LS711HD

FULL-HD KURZDISTANZ LASER INSTALLATIONSBEAMER

Hauptmerkmale

- Laser-Phosphor-Technologie der 3. Generation mit einer Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden
- 4.000 ANSI-Lumen für helle Bilder in jeder Umgebung
- Hohes natives Kontrastverhältnis durch 0,65-Zoll-DMD-Chip von Texas Instruments
- 0,49 Short Throw für nahtloses Edge-Blending ohne Schattenwurf
- Kompakte Größe und geringes Gewicht reduzieren die Kosten für Transport und Installation
- H/V-Keystone-Korrektur, 360°-Projektion und Hochformat-Modus



35"-300

BILDGRÖSSE



0,49

THROW RATIO



1.920 x 1.080

AUFLÖSUNG



3.000.000:1

DYN. KONTRAST



4.000 ANSI Lumen

HELLIGKEIT



15 Watt


LAUTSPRECHER

Produktbeschreibung

Der LS711HD gehört zur Luminous Superior-Serie von ViewSonic, einer Reihe von lampenfreien Projektoren mit hoher Helligkeit, die für kommerzielle und Bildungseinrichtungen entwickelt wurden. Dank der Laser-Phosphor-Technologie der 3. Generation liefert er bis zu 30.000 Stunden* lang 4.000 ANSI-Lumen und garantiert helle und lebendige Bilder ohne Lampenwechsel. Das lampenfreie Design bietet eine umweltfreundliche und kostengünstige Lösung, während das leichte und kompakte Design des Projektors die Transportkosten reduziert. Mit einem Projektionsverhältnis von 0,49 kann der Projektor ein nahtloses Bild auf einer 100-Zoll-Leinwand aus einer Entfernung von nur 1,1 m liefern, ohne dass es zu Schattenbildung kommt, was eine mühelose Überblendung der Ränder ermöglicht, um ein beeindruckendes Erlebnis zu schaffen. Dieser Projektor verfügt über eine H/V-Keystone-Korrektur mit 4-Ecken-Anpassung, 360°-Projektion und einen Hochformatmodus für eine einfache Einrichtung und vielseitige Anwendungen.

* ≥30.000 Stunden im Eco Modus. Die Lebensdauer der Lichtquelle kann je nach tatsächlicher Nutzung und anderen Faktoren variieren.

Anschlussbelegung

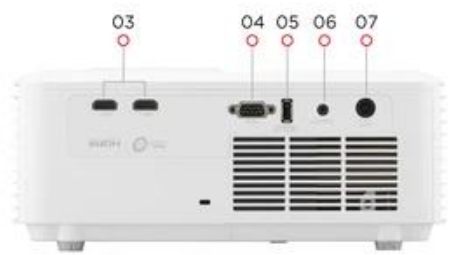

129 mm



286 mm

216 mm

1) Front IR
102) Linse
3) 2x HDMI

4) RS232
5) USB-A (Service)
6) Audio Out

7) DC In
8) Fokus
9) Einschalttaste

10) Tastenfeld
11) Top IR

Technische Daten

PRODUKTZEPIFIKATIONEN	LS711HD (VS19595)
Projektionssystem	0.65" 1080p
Native Auflösung	1920x1080
DMD-Typ	DC3
Helligkeit	4000 ANSI Lumen
Kontrastverhältnis	3.000.000:1
Darstellbare Farben	1.07 Mrd.
Lichtquellentyp	Laser Phosphor
Lebensdauer der Lichtquelle	≥ 20.000 / ≥ 30.000 h (Normal/Eco)
Linse	F=2,8, f=7,51mm
Projektionsversatz	132% +/-5%
Projektionsverhältnis	0,496
Optischer Zoom	Fix
Digitaler Zoom	0,8x-2,0x
Bildgröße	35"-300"
Projektionsabstand	0,38-3,29m (100" @ 1,10m)
Keystone	H: +/-15°, V: +/-15°
Betriebsgeräusch (Normal)	30dB
Betriebsgeräusch (Eco)	24dB
Eingangsverzögerung	49,5ms
Unterstützte Auflösungen Eingangssignal	"VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200) *RB-Reduced Blanking"
HDTV-Kompatibilität	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Horizontale Frequenz	15K-102KHz
Vertikale Scanrate	24-120Hz
EINGÄNGE	
HDMI	2x (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
AUSGÄNGE	
Audioausgang (3,5 mm)	1x
Lautsprecher	1x 15 Watt
USB Typ A (nur Laden)	1x (5V/ 1.5A)
STEUERUNG	
RS232 (DB 9-poliger Stecker)	1x
USB Typ A (nur für Service)	1x

ENERGIE	
Versorgungsspannung	100-240V AC ± 10%, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	Normal: 210 Watt Standby: <0,5 Watt
Externes Netzteil	19,5V / 11,79A
FEATURES	
SuperColor, Dynamic Black, 3D Blu-ray, 3D Ready, 360° Neigungswinkel Projektion, Portrait Modus, 24/7 Betrieb, 4 Ecken Einstellung, vController (RS232), ATEN (RS232), Preload Muster, Auto Power on - HDMI CEC Funktion, Auto Power on - Signal Power on durch HDMI, Auto Power on - Direct Power on, Smart Energy - Auto Power off, Instant on, Instant off, Passwortschutz, Keypad Lock, High Altitude Mode, IP6X Sealed Engine (Optical Engine), Projector Software Update	
LIEFERUMFANG	
LS711HD	1x
Netzteil	1x
Netzkabel	1x
Fernbedienung	1x
Linsenabdeckung	1x
Kurzanleitung	1x
OPTIONALES ZUBEHÖR	
Wandhalterung	PJ-WMK-007
Tragetasche	PJ-CASE-008
MAßE UND GEWICHTE	
Nettogewicht	3,15Kg
Bruttogewicht	4,88Kg
Abmessungen (BxTxH) mit Stellfuß	286x216x129mm
Abmessungen der Verpackung	400x280x155mm
SONSTIGES	
Betriebstemperatur	0~40°C
Karton	Braun
OSD-Sprachen: Englisch, Französisch, Spanisch, Thai, Koreanisch, Deutsch, Italienisch, Russisch, Schwedisch, Niederländisch, Polnisch, Tschechisch, T-Chinesisch, S-Chinesisch, Japanisch, Türkisch, Portugiesisch, Finnisch, Indonesisch, Arabisch, Vietnamesisch, Griechisch, Nordisch. Insgesamt 23 Sprachen	
Bedienungsanleitungen vorhanden in: Englisch, S-Chinesisch, T-Chinesisch, Indonesisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Arabisch, Tschechisch, Thai, Vietnamesisch, insgesamt 20 Sprachen	
Garantie	3 Jahre Abholung, Reparatur, Rückgabe
EAN Code	076690702278 0

Datenstand: 06.02.2024