

Hauptmerkmale

- **99% sRGB SuperClear® IPS-Bildschirm**
- **1ms (MPRT) Reaktionszeit für Präzision**
- **100HzVariable Bildwiederholfrequenz**
- **HDMI-, VGA-, DisplayPort- und USB-Downstream/Upstream-Eingänge für flexible Anschlussmöglichkeiten**
- **Eye ProTech+ für stets aktiven Augenschutz**

250 cd/m²**HELLIGKEIT**

1 ms

REAKTIONSZEIT

1.920 x 1.080

AUFLÖSUNG

3.2

USB-HUB

SuperClear® IPS

PANEL


2 x 2 Watt

LAUTSPRECHER

Produktbeschreibung

Der ViewSonic VA2408-MHDB ist ein 24-Zoll-Full-HD-Monitor mit HDMI-, VGA-, DisplayPort- und USB-Downstream/Upstream-Eingängen für den geschäftlichen und privaten Gebrauch. Die optimale Bildschirmleistung und die komfortable Anzeige ohne Tearing oder Stottern werden durch die integrierte Technologie für augenschonende Bildschirme mit geringem Blaulichtanteil und die verschiedenen ViewMode-Voreinstellungen gewährleistet. Erweitern Sie einfach Ihren Arbeitsbereich und erleben Sie nahtloses, ergonomisches Multitasking auf nur einem Bildschirm mit einer VESA-kompatiblen Halterung bei geringem Stromverbrauch.

Abmessungen und Anschlüsse

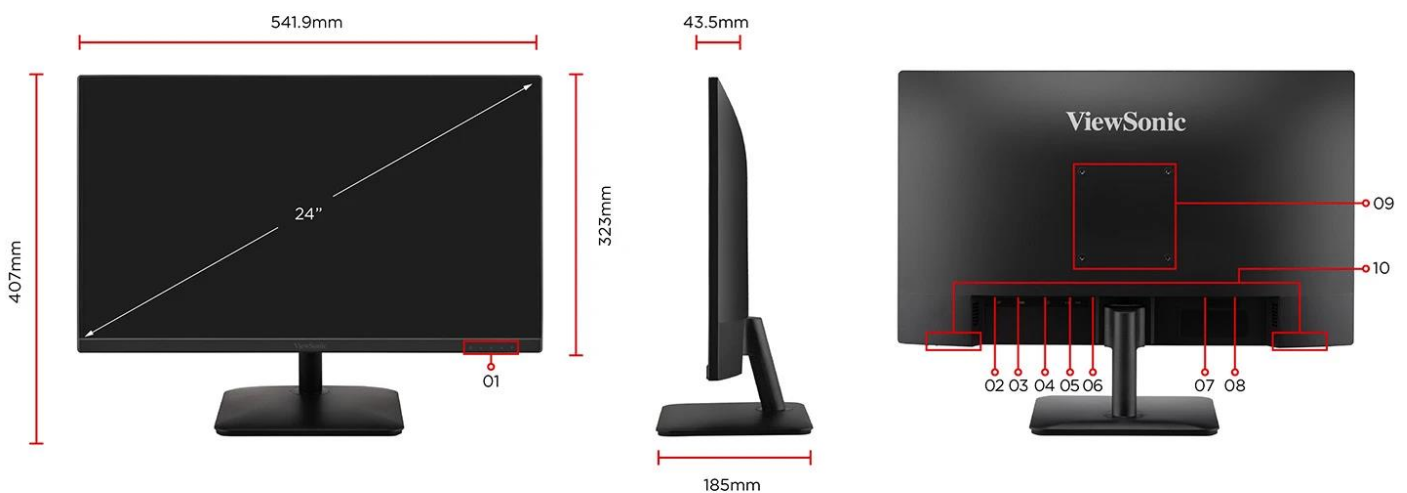

- 1.) Bedienelemente
- 2.) DisplayPort
- 3.) HDMI
- 4.) VGA

- 5.) Audio Out
- 6.) Stromversorgung
- 7.) USB-B
- 8.) 2x USB-A

- 9.) VESA Montage
- 10.) Lautsprecher

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN VA2408-MHDB (VS19772)

Bild diagonale	60,452 cm / 23,8 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® IPS
Lebensdauer Backlight	>30.000 Betriebsstunden
Betriebszeit	16/7
Panel Oberfläche	Entspiegelt (Non glare), 25% Haze, Gehärtet, 3H
Anzeige fläche (H/V)	527mm x 297mm
Pixelabstand	0,275 x 0,275 mm
Native Auflösung	1920 x 1080 @100Hz
Reaktionszeit	1ms MPRT
Helligkeit	250cd/m ²
Kontrastverhältnis (nativ)	1300:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	50Mio.:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR>10)
Farben	8 bit (6 bit + FRC) / 16,7 Mio. 99% SRGB

EINGÄNGE

VGA	1x (1920x1080 @75Hz max.)
HDMI / Version	1x v1.4 (1920 x 1080 @100Hz max.)
DisplayPort / Version	1x v1.2 (1920 x 1080 @100Hz max.)
USB-Hub (Ports, Typ, Version).	1 up, 2 down USB 3.2 (2 x 5V/900mA)
HDCP	1,4

AUDIO

Lautsprecher	2x 2 Watt
Audio-Out	1x (3,5mm)

FEATURES

100Hz variabler Sync, ECO Mode, Flimmerfrei, Hardware-Blaulichtfilter, 3 Seiten rahmenlos,

ERGONOMIE

Neigen	-5°/+20°
Drehen	Nein
Rotieren (Pivot)	Nein
Höhenverstellbarkeit	Nein
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Security Slot	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt
Physikalische Tasten	Taste 1 (Favorit), Taste 2, Taste 3, Taste 4, Taste 5 (Power)
OSD-Menü	Eingangsauswahl, Audioanpassung, Ansichtsmodus, Farbanpassung, manuelle Bildanpassung, Setup-Menü

LEISTUNG

Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Extern, 12V/3A
Verbrauch typisch	16 Watt
Verbrauch ECO (Optimal)	14 Watt
Verbrauch ECO (min.)	12 Watt
Verbrauch Standby	0,3 Watt
Verbrauch ausgeschaltet	0,3 Watt
Energieverbrauch (KWh/1000h)	18
Energieeffizienzklasse	E

ZERTIFIZIERUNGEN

Windows 10/11 zertifiziert; macOS getestet, ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, CE-EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Temperatur Betrieb	0°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit Betrieb	20% bis 90% nichtkondensierend
Temperatur Lager / Versand	-20°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit Lager / Versand	5% bis 90% nichtkondensierend

LIEFERUMFANG

VA2408-MHDB	1x
Netzteil	1x
Netzkabel	1x (ca. 150cm)
HDMI-Kabel	1x v1.4 (ca. 150cm)
USB-Kabel	1x v3.2 (ca. 150cm)
Schnellstartanleitung	1x

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (inkl. Standfuß)	542 x 407 x 185 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	542 x 323 x 44 mm
Abmessungen Karton	605 x 400 x 120 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	3,3 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	2,9 Kg
Versandgewicht	4,4 Kg

VERPACKUNGSMATERIALIEN

Karton x1 – Einteilige Konstruktion mit Doppelwand, 680 g
Kunststoffgriff x1 – PE-LD, 10,5 g
Polyschaum x2 – EPS, 350 g
Zubehör-Kunststoffbeutel x1 – PE-LD, 55 g
PE-Beutel (Abdeckungsmonitor) x1 – EPE+HDPE, 16 g

SONSTIGES

Menüsprachen	15
Ursprungsland	China
EAN Code	76690702475 3
Garantie	2 Jahre Abholung, Reparatur, Rückgabe

Datenstand: 07.11.2023