

4000 K

1500 lm/m

IP65

E

FLOURESZIEREND • NACHLEUCHTEND

Female

Male

Lichtband - nachleuchtend

Female


1,5m Anschlussleitung
mit Konturenstecker - IP44



LED Lichtband

- Nachleuchtend ca. 10 min
- Eingang: AC 230V/16A
- Leistung: 12 W/m
- Lichtstrom: 1.500 lm/m (~ 125 lm/W)
- Farbwiedergabeindex CRI: >80
- Abstrahlwinkel: 120 Grad
- LED Lebensdauer: 30.000 Stunden
- Farbtemperatur: 4.000K
- Mantelmaterial: PVC
- Abmessungen (BxH): 18 x 8mm
- **Verlängerbar bis zu 150m Gesamtlänge**
- Schutzart: IP65
- inkl. Befestigungspaket
- flexibel biegsam bis Radius 40mm

Modell	Watt	Lichtleistung	Farbtemperatur	EAN	Art.-Nr.
15 m	180 W	ca. 22.500 Lumen	4000 K (neutral weiß)	4011160467103	46710
25 m	300 W	ca. 37.500 Lumen	4000 K (neutral weiß)	4011160467110	46711

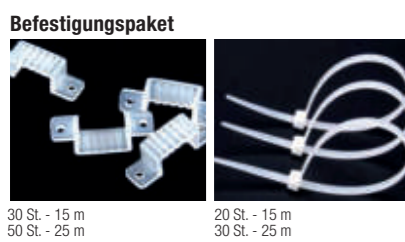

30 St. - 15 m
50 St. - 25 m



LED-Lichtbandtrommel

- LED-Lichtband auf Trommel
- mit Kabelhaspel
- verzinktem Fußgestell mit Schlauchführung
- geformtem Haltegriff und Feststellbremse
- Ausführung des LED-Lichtbandes: fluoreszierend
- Eingang: AC 230V 16A
- Leistung: 12 W/m
- Lichtstrom: 1.500 lm/m
- Farbwiedergabeindex CRI: >80
- Abstrahlwinkel: 120 Grad
- LED Lebensdauer: 30.000 Stunden
- Farbtemperatur: 4.000K
- Hochwertige LED
- Abmessungen Lichtband (BxH): 18 x 8mm
- **Verlängerbar bis zu 150m Gesamtlänge**
- Schutzart: IP65

Modell	Korpus	Watt	Lichtleistung	Farbtemperatur	EAN	Art.-Nr.
15 m	Ø 230 mm	180 W	ca. 22.500 Lumen	4000 K (neutral weiß)	4011160467134	46713
25 m	Ø 285 mm	300 W	ca. 37.500 Lumen	4000 K (neutral weiß)	4011160467141	46714

