

## FA6215-INT 10-Jahres-Hitzemelder - austauschbare 5-Jahresbatterie

<b>Sensortyp</b>	Thermistor
<b>Batterieart</b>	2 x AA Alkaline austauschbare Batterien (enthalten)

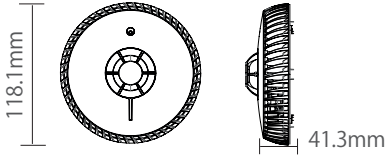


- Batteriebetriebener Hitzemelder
- Große zentrale Testtaste
- Sleep Easy - schaltet den Signalton bei niedrigem Batteriestand für 8 Stunden ab.
- Warnung bei niedrigem Batteriestand - 'piepst' etwa alle 40 Sekunden, wenn die Batterie ausgetauscht werden muss
- Lauter 85 Dezibel Alarm
- Geeignet für Freizeitwohnfahrzeuge
- Einfache Installation - Befestigungsmaterial wird mitgeliefert
- Leise Testfunktion ermöglicht diskrete Tests bei geringerer Lautstärke im Vergleich zu Standardwarnmeldern
- Klasse A1 Ansprechtemperatur (54° C - 65° C)



BS 5446-2:2003  
KM 694292

### Technische Spezifikation

<b>Abmessungen</b>	118.1mm (Durchmesser) x 41.3mm (Tiefe)	
<b>Batterie</b>	2 x AA Alkaline austauschbare Batterien (enthalten)	
<b>Sensortechnologie</b>	Thermistor	
<b>Alarmtonpegel</b>	85dB(A) bei 3m (minimum)	
<b>Installation</b>	Decke	
<b>Betriebstemperatur</b>	+4°C bis +38°C	
<b>Luftfeuchtigkeit bei Betrieb</b>	Bis zu 90% RH (nicht kondensierend)	
<b>Lagertemperatur</b>	-20°C bis +60°C	
<b>Luftfeuchtigkeit bei Lagerung</b>	Bis zu 93% RH (nicht kondensierend)	
<b>Garantie</b>	5 Jahre	
<b>Zertifiziert gemäß</b>	BS 5446-2:2003 KM 694292	
<b>Gewicht</b>	165g	
<b>Fahrzeuge für Freizeitunterkünfte</b>	Ja	