

PHILIPS

NeoPix 330

NPX330/INT



Ein geräuscharmer und kompakter Full HD-Projektor

Erleben Sie mit dem NeoPix 330 Filmabende der Extraklasse! Mit einem beeindruckenden Projektionsbild bis zu einer Größe von 80 Zoll und einer nativen Full HD 1080p-Auflösung bietet dieser Projektor High-Definition-Unterhaltung, die Sie vollständig in ihren Bann ziehen wird. Dank des optimierten LED-Leuchtmittels mit einer Lebensdauer von mehr als 30.000 Stunden können Sie über Jahre sorglos spannende Filmabende genießen. Auch die Konnektivität des NeoPix 330 wird Ihnen keinerlei Schwierigkeiten bereiten – es steht Ihnen nämlich eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten (u. a. HDMI und USB) zur Auswahl. Sie haben die Möglichkeit, Ihren Apple TV, Ihren Amazon Fire TV Stick, Ihr Notebook oder sogar Ihr Smartphone anzuschließen. Der Digitalzoom, die Trapez- und die 4-Ecken-Korrektur machen es Ihnen leicht, ein optimal ausgerichtetes Projektionsbild mit perfekten Proportionen zu erzielen, wodurch Sie bei der Wahl des Aufstellungs- und Montageortes kaum eingeschränkt sind – und zwar selbst dann, wenn der Projektor nicht gerade auf die Projektionsfläche ausgerichtet ist. In dem NeoPix 330 sind Hochleistungslüfter verbaut, die sowohl den Luftstrom als auch die Wärmeableitung verbessern und gleichzeitig ein äußerst kompaktes Design ermöglichen. Das Betriebsgeräusch wird so auf einen noch nie zuvor erzielten Geräuschpegel reduziert, der ein ungestörtes Filmerlebnis sicherstellt. Das ist jedoch noch längst nicht alles – das integrierte 2.1-Soundsystem sorgt für ein beeindruckendes Filmerlebnis und begeistert ganz ohne externe Lautsprecher mit einem kristallklaren Klangbild. Machen Sie sich mit dem NeoPix 330 für einen unvergesslichen Filmabend bereit!



LED



Echtes Full HD
1080p



Bis zu 80"



2.1 Soundsystem




HDMI



216 x 246 x 93
mm



2kg

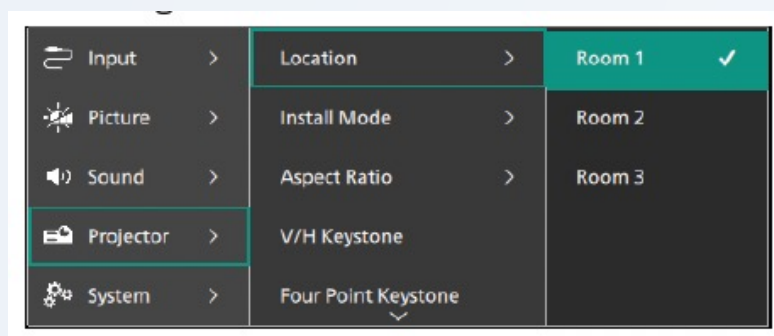

Spezifikationen

Technologie

Beamertechnik: LCD
 Lampe: single LED W
 Betriebsdauer Lampe: 30000 Stunden
 Lumens: 250
 Kontrastverhältnis: 3000:1
 Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 pixel
 Projektionsfaktor: 1,40:1
 Projektionsgröße (diagonal): bis zu 80"
 Projektionsabstand: 80" screen @ 96" / 244 cm
 Bildverhältnis: 16:9
 Projektionsmodi: 4
 Fokuseinstellung: manuell
 Keystone-Korrektur: digital
 4 Ecken-Korrektur : Ja
 Raumverwaltung
 Digital-Zoom : Ja
 Sleep Timer: Ja

Anschlüsse

HDMI: x1
 USB-A: ausgepowert (5V1.5A)
 Audio-Ausgang: 3,5 mm Audioausgang für externe Lautsprecher oder Kopfhörer

Sound

Integrierte 2.1 Lautsprecher: 2x5 Watt
 Surround-Modus
 Entzerrung

Abmessungen

Unverpackt (BxHxT) :
 216 x 246 x 93 mm / 8.5 x 9.69 x 3.66 inch
 Gewicht: 2.07kg / 3.41 lbs

Verpackt (BxHxT) :
 290x252x146 mm / 11.4 x 9.9 x 5.7 inch
 Gewicht: 3kg / 6.72 lbs

Inhalt der Box

Projektor, AC adapter,
 Fernbedienung
 Schnellstart-Anleitung
 Batterien
 Garantiekarte

Modell

NPX330/INT
 EAN INT: 7640186960304
 UPC: 667619992852
 Master carton (4 units):76401869603044