

PHILIPS

NeoPix 730

NPX730/INT



Ein geräuscharmer und kompakter Full HD-Projektor

Der NeoPix 730 ist der Projektor mit dem hellsten Leuchtmittel unserer Produktpalette und bietet mit einem bis zu 120 Zoll großen Projektionsbild das ultimative Kinoerlebnis. Um Ihnen das Maximum an Flexibilität zu bieten, haben wir dafür gesorgt, dass Sie sämtliche Ihrer kompatiblen Geräte (u. a. Ihren Apple TV, Ihren Amazon Fire TV Stick, Ihr Notebook und sogar Ihr Smartphone) daran anschließen können. Die horizontale/vertikale Trapezkorrektur und die Funktionen zur Korrektur des Digitalzooms ermöglichen Ihnen das Beheben von verzerrten oder verformten Bildern und garantieren unabhängig vom Winkel oder der Ausrichtung Ihres Projektors ein stets optimal proportioniertes Projektionsbild. Kommen Sie mit dem leistungsstarken 2.1-Soundsystem, das sich aus zwei Lautsprechern und einem Tieftöner zusammensetzt, in den Genuss einer hervorragenden Klangqualität sowie präziser Bässe und tauchen Sie voll und ganz in die Filmwelt ein.

Zudem stehen Ihnen diverse Anschlussmöglichkeiten, darunter zwei HDMI-Anschlüsse, jeweils ein USB-A- und ein USB-C-Anschluss sowie eine 3,5-mm-Klinkenbuchse für den Anschluss eines externen Lautsprechersystems, zur Verfügung. Machen Sie sich mit dem NeoPix 730-Video-Projektor für ein wahrhaft beeindruckendes Unterhaltungserlebnis bereit.



LED



Echtes Full HD
1080p



Bis zu 120"



Bildkorrektur



2.1 Soundsystem




Still



305 x 119.5 x 319
mm



3,9 kg
8,6 lbs

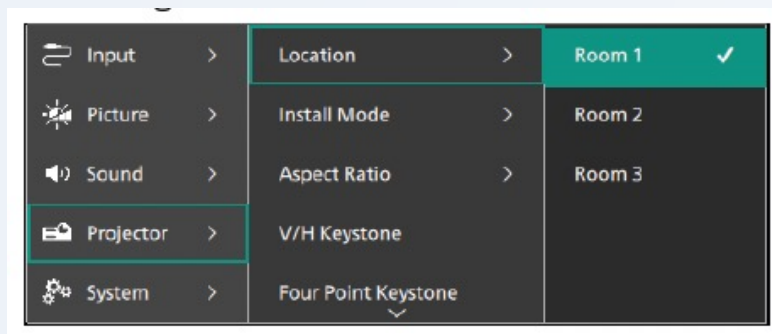

Spezifikationen

Technologie

Beamertechnik: LCD

Lampe: single LED W

Betriebsdauer Lampe: 30000 Stunden

Lumens: 700

Kontrastverhältnis: 3000:1

Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 pixel

Projektionsfaktor: 1,65:1

Projektionsgröße (diagonal): bis zu 120"

Projektionsabstand: 120" screen @ 144" / 367 cm distance

Bildverhältnis: 16:9

Projektionsmodi: 4

Fokuseinstellung: manuell

Keystone-Korrektur: digital

4 Ecken-Korrektur : Ja

Raumverwaltung

Digital-Zoom : Ja

Sleep Timer: Ja

Anschlüsse

HDMI: x2

USB-A: auspowerert

USB-C: video in

Audio-Ausgang: 3,5 mm Audioausgang für externe Lautsprecher oder Kopfhörer

Sound

Integrierte 2.1 Lautsprecher: 2x10 Watt

Surround-Modus

Entzerrung

Dimensions

Unverpackt (BxHxT):

305 x 119.5 x 319mm / 12 x 4.7 x 12.5 inch

Weights: 3,9 kg / 8,6 lbs

Verpackt (BxHxT) :

362.5 X 360X 174mm / 13.4x12.2 x6.1 inch

Gericht: 5.3kg / 11.6 lbs

Box

Projector

Remote control with AAA batteries

Quick start guide

AC adapter

Warranty card

Model

NPX730/INT

EAN INT: 7640186960267

UPC: 667619992876

Master carton (2 units): 76401869602672