




## RISE 2008 Boden-Wand-Lösung mit motorisiertem Display- Liftsystem 80 mm/s (Weiß, EU)

### Entscheidende Vorteile

- Höhe auf bis zu 980 mm einstellbar
- Bewegungsgeschwindigkeit von 80 mm/s für die schwersten Bildschirme dank QuickRise™
- TÜV-, CE-, UL- und GS-zertifiziert
- Verriegeln Sie Ihren Fernseher mit einem einzigen Klick durch ClickLoc™
- Integriertes Kabelmanagement (CIS®)

### Stellen Sie Ihr Display problemlos und sicher auf die richtige Höhe ein

Die Boden-Wand-Lösung mit motorisiertem Display und Fernseher-Liftsystem RISE 2008 trägt Displays mit einer Größe von bis zu 98" (max. 140 kg). Dank QuickRise™ erreichen Sie mit einer Geschwindigkeit von 80 mm/s ganz mühelos die richtige Höhe. Der Hubbereich von 980 mm ist für sehr niedrige oder hohe Positionen geeignet. Sicherheit steht an erster Stelle. Die Boden- und Wandbefestigung sorgt dafür, dass die Lösung in jedem Raum fest montiert ist. Alle Display-Liftsysteme von Vogel's entsprechen den höchsten internationalen Sicherheitsstandards von TÜV, CE, UL und GS. Obwohl sie für 86-Zoll-Bildschirme programmiert sind, können diese Hebesysteme mit für die meisten 98-Zoll-Monitore verwendet werden. Gelegentlich kann eine kleine Softwareanpassung (Höhenanpassung) erforderlich sein (siehe Benutzerhandbuch).

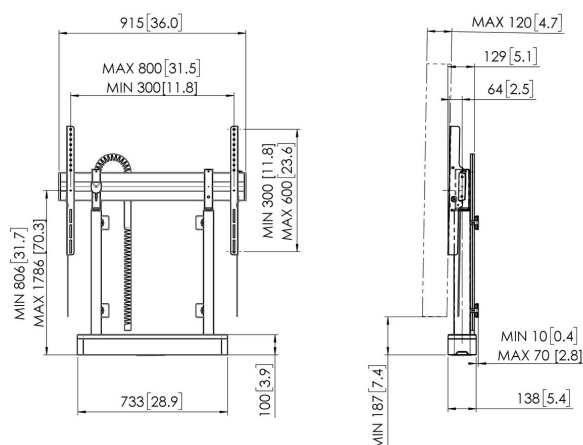

## RISE 2008 Boden-Wand-Lösung mit motorisiertem Display- Liftsystem 80 mm/s (Weiß, EU)



### Technische Daten

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer (SKU)                             | 7320081       |
| Farbe                                           | Weiß          |
| EAN-Einzelbox                                   | 8712285357329 |
| Höhe                                            | 1118          |
| Breite                                          | 915           |
| Tiefe                                           | 120           |
| TÜV-zertifiziert                                | Ja            |
| Garantie                                        | 5 Jahre       |
| Min. Bildschirmgröße (Zoll)                     | 43            |
| Max. Bildschirmgröße (Zoll)                     | 98            |
| Zertifizierungen                                | CE            |
| Max. Abstand zum Boden - zentrales Display (mm) | 1786          |
| Max. horizontale Lochung (mm)                   | 800           |
| Max. Bildschirmgröße (Zoll)                     | 98            |
| Max. vertikale Lochung (mm)                     | 600           |
| Min. Abstand zum Boden - zentrales Display (mm) | 806           |
| Min. horizontale Lochung (mm)                   | 300           |
| Min. Bildschirmgröße (Zoll)                     | 65            |
| Min. vertikale Lochung (mm)                     | 300           |
| Motorisiert                                     | Ja            |
| Höhenverstellung (mm)                           | 980           |

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Alle Rechte vorbehalten.  
Druckfehler, technische  
Änderungen und  
Preisänderungen vorbehalten.

Datum: 2023-08-11



**Vogel's. For Sure.**