
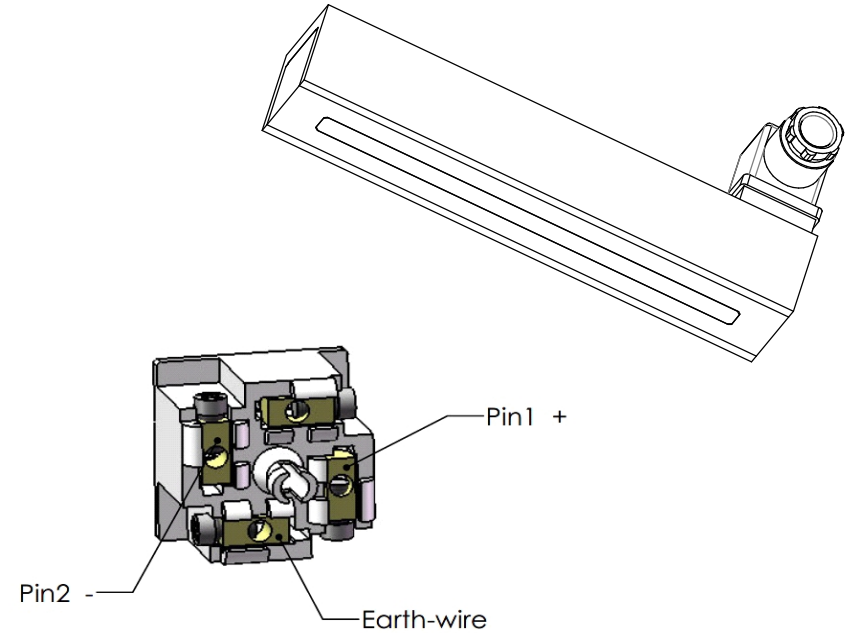
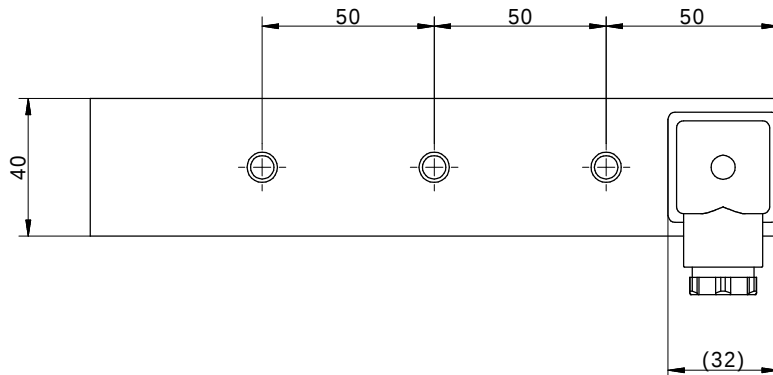
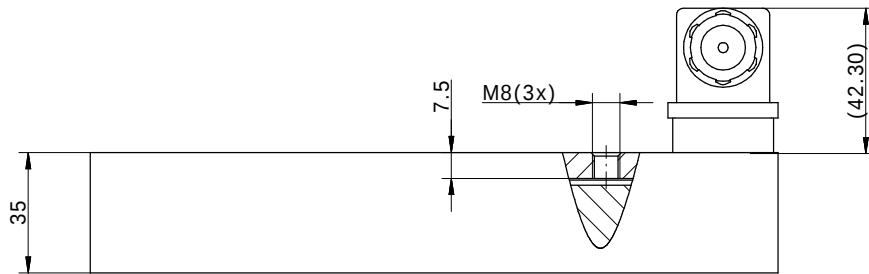
 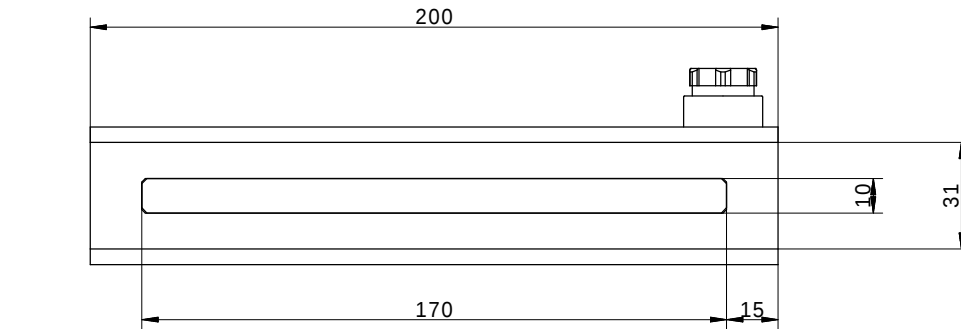




NOTE:

1. 24VDC, <96W;
2. 0mm stroke, Force 2300N;
3. Duty: 10%
4. Pin 1 = + ; Pin 2 = -

		Maße in mm Dimensions in millimeters		Zul. Abw. f. Maße ohne Toleranzang. General tolerances		Fertigzustand finished cond.		Maßstab Scale		1:2		Menge Quantity		1																	
				ISO 2768-Km				Rohstoff/Raw material -																							
								Rohteil-Nr./Raw piece No. -																							
								Werkzeug-Nr./Tool No. -																							
								Benennung/Designation																							
				2023		Datum Date		Name Name		PE- Rechteckmagnet 200x40x35																					
				Bearb. Drawn		06.07.23		A. Huber																							
				Gepr. Check		06.07.23		F. Käsbauser																							
				Norm Appr.																											
										Sachnummer/Part-No.						Blatt Sheet		1													
																ITS-PER-2004035-24VDC						von		1							
																						MegaCAD									
																												Ursprung Source			
Ausg. Issue		Änderung Modification		Datum Date		Name Name		Dateiname Filename																							