




Produktdetails

P9ARSGMB  
P9ARSGMB Manschette

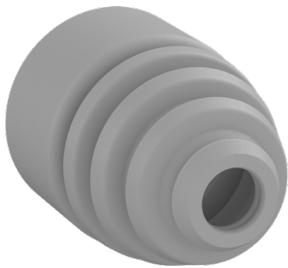

| Allgemeine Informationen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                      | P9ARSGMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bestellnummer            | 1SFA187496R8000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| EAN                      | 7320500523407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beschreibung             | P9ARSGMB Manschette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Langbeschreibung         | Befehls- und Meldegeräte. Modular Metall Reihe, besonders robuste Bauart in Metallausführung. Die Geräte erfüllen die Anforderungen der Normen IEC/EN 60947-5-1. IEC/EN 60073, IEC/EN 60529, UL 508 und CSA C22.2 No. 14 für Befehls- und Meldegeräte. Schutzklasse bis IP66. Bereich der Betriebstemperatur: -30° bis + 70° Celsius. |

| Bestelldaten        |            |
|---------------------|------------|
| Mindestbestellmenge | 10 Stück   |
| Zolltarifnummer     | 8538909999 |
| Baureihe            | P9A        |

| Hauptdokumente                     |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische Information | 1SFC151007C02__ |
| Montage- und                       | 1SFC151011M0201 |

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Betriebsanleitung |                 |
| CAD Maßzeichnung  | 2CDC001079B0201 |

Abmessungen

|         |          |
|---------|----------|
| Breite  | 27 mm    |
| Tiefe   | 68 mm    |
| Höhe    | 27 mm    |
| Gewicht | 0.012 kg |

Technische Daten

|                            |                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Farbe                      | lichtgrau                                                     |
| Normen                     | CAN/CSA C22.2 No.14, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL 508 |
| Geeignet für               | P9MM                                                          |
| Geeignet für Produktklasse | Pilot Devices                                                 |

Umgebungsbedingungen

|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur | (Betrieb) -30 ... 70 °C<br>(Lagerung) -40 ... +70 °C |
|---------------------|------------------------------------------------------|

Material Compliance

|                                           |                                                                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT) | 9AKK108467A5658                                                                         |
| REACH Erklärung                           | 2CMT2022-006479                                                                         |
| RoHS Information                          | 2CMT2022-006498                                                                         |
| RoHS Status                               | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)                                      |
| Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA     | 2CMT2023-006523                                                                         |
| WEEE B2C / B2B                            | B2B                                                                                     |
| WEEE Kategorie                            | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |

Zertifikate und Deklarationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| BV Zertifikat                | 2CMT2019-005867 |
| CB Zertifikat                | 2CMT2019-005872 |
| CSA Zertifikat               | 2CMT2019-005868 |
| Konformitätserklärung - CE   | 2CMT2019-005862 |
| Konformitätserklärung - UKCA | 2CMT2020-006121 |
| DNV GL Zertifikat            | 2CMT2019-005876 |
| RINA Zertifikat              | 2CMT2019-005866 |
| UL Zertifikat                | 2CMT2019-005868 |

Verpackungsinformationen

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Menge                       | Beutel 5 Stück |
| Verpackungseinheit 1        |                |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 120 mm         |
| Länge                       | 50 mm          |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Verpackungseinheit 1               |               |
| Höhe Verpackungseinheit 1          | 180 mm        |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.06 kg       |
| EAN Verpackungseinheit 1           | 7320500518267 |

Klassifizierungen

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| eClass                             | V11.0 : 27371207                         |
| E-Nummer (Finnland)                | 2314951                                  |
| ETIM 7                             | EC002040 - Schutzkappe für Befehlsgeräte |
| ETIM 8                             | EC002040 - Schutzkappe für Befehlsgeräte |
| ETIM 9                             | EC002040 - Schutzkappe für Befehlsgeräte |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 5280 >> Joystick switch or control       |
| UNSPSC                             | 39122227                                 |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Befehls- und Meldegeräte → Befehls- und Meldegeräte Zubehör

