




Produktdetails

EH3C91S2

EH3C91S2 EH3 Schrank

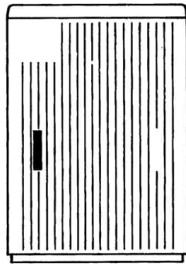

Allgemeine Informationen

Typ	EH3C91S2
Bestellnummer	4TBE843181C0100
EAN	5411815238703
Beschreibung	EH3C91S2 EH3 Schrank
Langbeschreibung	<p>Kabelverteilerschrank mit profiliert Oberfläche. Sie haben einen Drei-Punkt-Verschluss mit Schwenkhebelgriff für Profilhalbzylinder. Die Schränke sind aus warmverpresstem, Glasfaser-verstärktem Polyester, durchgefärbt in RAL 7035 Lichtgrau. Sie sind korrosionsbeständig und UV-beständig und somit für den Außenbereinsatz geeignet.</p> <p>Die Gehäuse sind für Umgebungsbedingungen von -35°C bis +70°C geeignet. Die geöffnete Tür kann durch entfernen der Scharnierstifte leicht demontiert werden, für optimalen Zugang zum Schrank. Der Tür-Öffnungswinkel ist größer als 180°. Es gibt eingepresste Kernlöcher in der Rückwand für die Aufnahme von M8 Einpressmuttern zur Befestigung von Sammelschienen, Montagerahmen oder Montageplatte. Die Gehäuse werden mit offenem Boden geliefert, Bodenplatten sind im Zubehör erhältlich. Es gibt Befestigungspunkte in der Seitenwand zur Montage von horizontalen Sammelschienen. Die Gehäuse sind vorgesehen für die Montage auf Sockeln entsprechend DIN 43629 mit Standard-Abmessungen zwischen den Befestigungspunkten. EHP321 Schrank AP Gr.1 1125x785x320 EH3, profiliert mit SHG Schutzart IP44, IK10</p>

Technische Daten

Typ Abdeckplatte	Tür
Montageart	Standschrank
Türart	einflügelige Tür
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt
Gehäusematerial	Kunststoff
Art der Abdeckung	geschlossen
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Farbe	lichtgrau

Material Compliance

RoHS Information	CEN-CE19/560 CEN-CE19/561 EH3-Equipped_GE_CE_GEN-CE19-565_L44 nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Status	20191030
RoHS Datum	9AJK000617
REACH Erklärung	
REACH Information	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	215fa296-b2d6-4cd1-a8ad-61649a8288ee Belgien (BE)

Umgebungsbedingungen

Schutzzart	IP44
Schutzklasse	II (schutzwatztisiert)

Abmessungen

Breite	785 mm
Höhe	1125 mm
Tiefe	320 mm
Gewicht	32 kg
Einbautiefe (t_2)	645 mm
Stärke	Schrankmaterial 25 mm Türmaterial 25 mm

Bestelldaten

Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	33.7 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	CEN-CE19/560 CEN-CE19/561 EH3-Equipped_GE_CE_GEN-CE19-565_L44
----------------------------	---

Installation / Montage

Montage- und
Betriebsanleitung

No document needed

Hauptdokumente

Datenblatt, technische
Information

9AKK107680A5160

Klassifizierungen

ETIM 8

EC000058 - Leergehäuse

ETIM 9

EC000058 - Leergehäuse

WEEE Kategorie

Produkt nicht in WEEE Umfang

WEEE B2C / B2B

B2B

eClass

V11.0 : 27142408

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Multifunktionsgehäuse (MFG) → MFG Kabelverteiler EH → MFG EH3 Kabelverteiler

