




 Produktdetails

EH3U93S2

EH3U93S2 EH3 Schrank

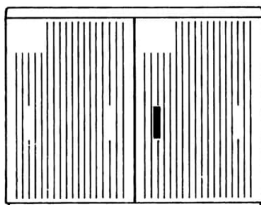

Allgemeine Informationen

Typ	EH3U93S2
Bestellnummer	4TBE843487C2100
EAN	5411815239427
Beschreibung	EH3U93S2 EH3 Schrank

Langbeschreibung	<p>Kabelverteilerschrank mit profiliertem Oberfläche. Sie haben einen Drei-Punkt-Verschluss mit Schwenkhebelgriff für Profilhalbzylinder. Die Schränke sind aus warm-verpresstem, glasfaser-verstärktem Polyester, durchgefärbt in RAL 7035 Lichtgrau. Sie sind korrosionsbeständig und UV-beständig und somit für den Außeneinsatz geeignet, die zusätzliche UV-lackierung bietet einen besseren Verwitterungs-Schutz. Die Gehäuse sind für Umgebungsbedingungen von -35°C bis +70°C geeignet. Die geöffnete Tür kann durch entfernen der Scharnierstifte leicht demontiert werden, für optimalen Zugang zum Schrank. Der Tür-Öffnungswinkel ist größer als 180°. Es gibt eingepresste Kernlöcher in der Rückwand für die Aufnahme von M8 Einpressmuttern zur Befestigung von Sammelschienen, Montagerahmen oder Montageplatte. Die Gehäuse werden mit offenem Boden geliefert, Bodenplatten sind im Zubehör erhältlich. Es gibt Befestigungspunkte in der Seitenwand zur Montage von horizontalen Sammelschienen. Die Gehäuse sind vorgesehen für die Montage auf Sockeln entsprechend DIN 43629 mit Standard-Abmessungen zwischen den EHP323UV Schrank AP Gr.3 1125x1445x320 EH3, profiliert, SHG, UV-Lackierung Schutzart IP44, IK10</p>
------------------	--

Technische Daten

Typ Abdeckplatte	Tür
------------------	-----

Montageart	Standschrank
Türart	Doppeltür
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt
Gehäusematerial	Kunststoff
Art der Abdeckung	geschlossen
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Farbe	lichtgrau

Material Compliance

RoHS Information	CEN-CE19/560 CEN-CE19/561 EH3-Equipped_GE_CE_GEN-CE19-565_L44
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20191030
REACH Erklärung	9AJK000617
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP44
Schutzklasse	II (schutzisoliert)

Abmessungen

Breite	1445 mm
Höhe	1125 mm
Tiefe	320 mm
Gewicht	54 kg
Einbautiefe (t ₂)	1302 mm
Stärke	Schrankmaterial 25 mm Türmaterial 25 mm

Bestelldaten

Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	56.9 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	CEN-CE19/560 CEN-CE19/561 EH3-Equipped_GE_CE_GEN-CE19-565_L44
----------------------------	---

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische
Information

9AKK107680A5160

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000058 - Leergehäuse
ETIM 9	EC000058 - Leergehäuse
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
WEEE B2C / B2B	B2B
eClass	V11.0 : 27142408

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Multifunktionsgehäuse (MFG) → MFG Kabelverteiler EH → MFG EH3 Kabelverteiler

