




---

#### Produktdetails

## EH3C61C2

### EH3C61C2 EH3 Schrank

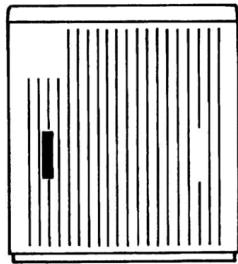

---

#### Allgemeine Informationen

Typ	EH3C61C2
Bestellnummer	4TBE843689C0100
EAN	5411815241116
Beschreibung	EH3C61C2 EH3 Schrank

Langbeschreibung

Kabelverteilerschrank mit profiliert Oberfläche 1310mm hoch. Sie haben einen Drei-Punkt-Verschluss mit Schwenkhebelgriff für 2 Profilhalbzylinder. Die Schränke sind aus warmverpressstem, Glasfaser-verstärktem Polyester, durchgefärbi in RAL 7035 Lichtgrau. Sie sind korrosionsbeständig und UV-beständig und somit für den Außeneinsatz geeigne. Die Gehäuse sind für Umgebungsbedingungen von -35°C bis +70°C geeignet. Die geöffnete Tür kann durch entfernen der Scharnierstifte leicht demontiert werden, für optimalen Zugang zum Schrank. Der Tür-Öffnungswinkel ist größer als 180°. Es gibt eingepresste Kernlöcher in der Rückwand für die Aufnahme von M8 Einpressmuttern zur Befestigung von Sammelschienen, Montagerahmen oder Montageplatte. Die Gehäuse werden mit offenem Boden geliefert, Bodenplatten sind im Zubehör erhältlich. Es gibt Befestigungspunkte in der Seitenwand zur Montage von horizontalen Sammelschienen. Die Gehäuse sind vorgesehen für die Montage auf Sockeln entsprechend DIN 43629 mit Standard-Abmessungen zwischen den Befestigungspunkten. EHP331 Schrank AP Gr.1 1310x785x320, Schutzart IP44, IK10

---

---

#### Technische Daten

Typ Abdeckplatte	Tür
Montageart	Standschrank
Türart	einflügelige Tür

Ausführung der Oberfläche	unbehandelt
Gehäusematerial	Kunststoff
Art der Abdeckung	geschlossen
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Farbe	lichtgrau

### Material Compliance

RoHS Information	EH3-Equipped_GE_CE_GEN-CE19-565_L44
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20191030
REACH Erklärung	9AJK000617
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

### Umgebungsbedingungen

Schutzzart	IP44
Schutzklasse	II (schutzwatztisiert)

### Abmessungen

Breite	785 mm
Höhe	1310 mm
Tiefe	320 mm
Gewicht	0.1 kg
Einbautiefe ( $t_2$ )	645 mm
Stärke	Schrankmaterial 25 mm Türmaterial 25 mm

### Bestelldaten

Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.1 kg
Verpackungseinheit 1	

### Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	EH3-Equipped_GE_CE_GEN-CE19-565_L44
----------------------------	-------------------------------------

### Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

### Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	9AKK107680A5160
------------------------------------	-----------------

---

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC000058 - Leergehäuse
ETIM 9	EC000058 - Leergehäuse
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
WEEE B2C / B2B	B2B
eClass	V11.0 : 27142408

---

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Multifunktionsgehäuse (MFG) → MFG Kabelverteiler EH → MFG EH3 Kabelverteiler

