




Produktdetails

EH4CB9CH

EH4CB9CH EH4 Säule

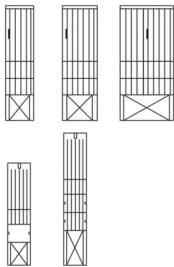

Allgemeine Informationen	
Typ	EH4CB9CH
Bestellnummer	4TBE844153R0100
EAN	4022903015055
Beschreibung	EH4CB9CH EH4 Säule
Langbeschreibung	Kabelverteilerschrank mit integriertem Sockel und profilierter Oberfläche. Sie haben eineverdeckte Schlossdose für einen Profilgalbzyliner. Die Schränke sind aus warmverpresstem, Glasfaser-verstärktem Polyester, durchgefärbt in RAL 7035 Lichtgrau. Sie sind korrosionsbeständig und UV-beständig und somit für den Außeneinsatz geeignet. Die Gehäuse sind für Umgebungsbedingungen von -35°C bis +70°C geeignet. Die Stecktür ist komplett abnehmbar, in der Rückwand sind Befestigungspunkte zum einsatz von M6 Einpressmuttern zur Befestigung von Ausbauteilen. EH4S Schrank 1420x320x234 IP44, IK10

Technische Daten	
Typ Abdeckplatte	Abdeckung
Montageart	Sockel (Bodeneinbau)
Türart	Paneeltür
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt

Gehäusematerial	Kunststoff
Art der Abdeckung	geschlossen
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Farbe	lichtgrau

Material Compliance

REACH Erklärung	9AJK000617
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP44
-----------	------

Abmessungen

Breite	320 mm
Höhe	1420 mm
Tiefe	234 mm
Gewicht	12.550 kg

Bestelldaten

Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	12.550 kg
Verpackungseinheit 1	

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	9AKK107680A5160
------------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000058 - Leergehäuse
ETIM 9	EC000058 - Leergehäuse
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
WEEE B2C / B2B	B2B
eClass	V11.0 : 27142408

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Multifunktionsgehäuse (MFG) → MFG Kabelverteiler EH → MFG EH4 Kabelverteiler-Säule-flach

