




Sockel-System VX

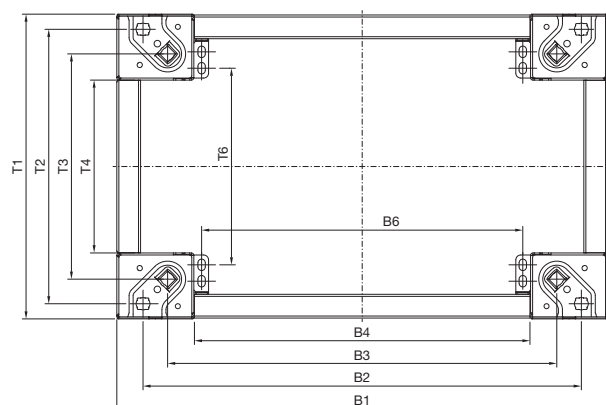


Sockel, 100 mm hoch

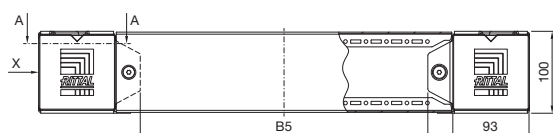


Sockel-Blende, geschlossen, 100 mm hoch, Vorderansicht

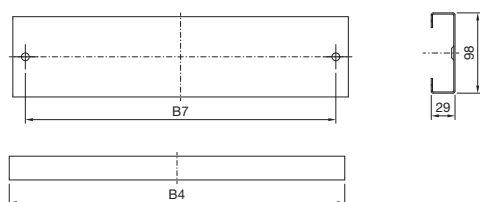


Rückansicht

 

 
Sockel-Blende mit Bürstenleiste, 100 mm hoch, Vorderansicht




Sockel-Blende, belüftet, 100 mm hoch, Vorderansicht

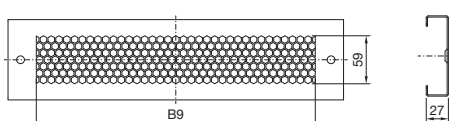


Sockel, 200 mm hoch

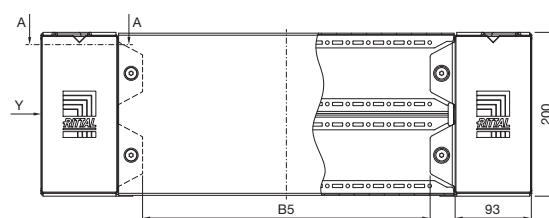

Sockel-Blende, geschlossen, 200 mm hoch, Vorderansicht

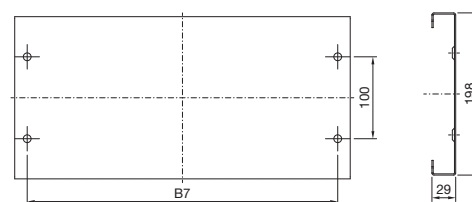


Rückansicht

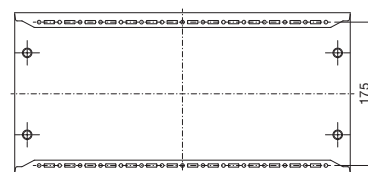

Sockel-System VX

 
Ansicht X




Sockel-Blende, seitlich, geschlossen, 100 mm hoch




Ansicht Y

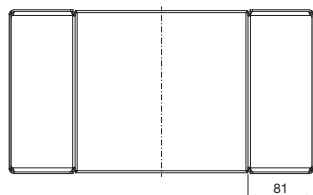

Sockel-Blende, seitlich, geschlossen, 200 mm hoch

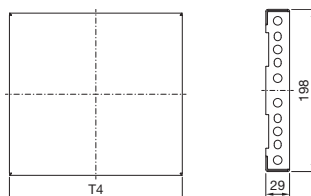

Schnitt A – A

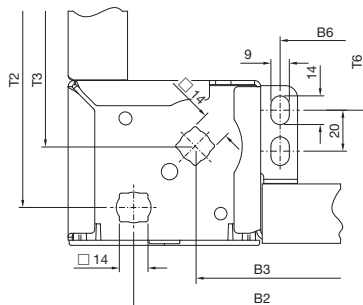

Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten									
Best.-Nr. VX	Höhe	Breite	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
8660.000	100	300	299	235	175	110	51	92	79
8660.001	100	400	399	335	275	210	151	192	179
8660.002	100	600	599	535	475	410	351	392	379
8660.003	100	800	799	735	675	610	551	592	579
8660.004	100	850	849	785	725	660	601	642	629
8660.005	100	1000	999	935	875	810	751	792	779
8660.006	100	1100	1099	1035	975	910	851	892	879
8660.007	100	1200	1199	1135	1075	1010	951	992	979
8660.008	100	1600	1599	1535	1475	1410	1351	1392	1379
8660.009	100	1800	1799	1735	1675	1610	1551	1592	1579
8660.020	200	300	299	235	175	110	51	92	79
8660.021	200	400	399	335	275	210	151	192	179
8660.022	200	600	599	535	475	410	351	392	379
8660.023	200	800	799	735	675	610	551	592	579
8660.024	200	1000	999	935	875	810	751	792	779
8660.025	200	1200	1199	1135	1075	1010	951	992	979
8660.026	200	1600	1599	1535	1475	1410	1351	1392	1379
8660.027	200	1800	1799	1735	1675	1610	1551	1592	1579

Sockel-Blende mit Bürstenleiste			
Best.-Nr. VX	Passend für		B8
	Höhe	Breite	
8660.092	100	600	330
8660.093	100	800	530
8660.094	100	1000	750
8660.095	100	1200	930

Sockel-Blende, belüftet			
Best.-Nr. VX	Passend für		B9
	Höhe	Breite	
8660.090	100	600	340
8660.091	100	800	540

Sockel-Blende, seitlich							
Best.-Nr. VX	Höhe	Tiefe	T1	T2	T3	T4	T6
8660.030	100	300	272	235	175	111	140
8660.031	100	400	372	335	275	211	240
8660.032	100	500	472	435	375	311	340
8660.033	100	600	572	535	475	411	440
8660.034	100	800	772	735	675	611	640
8660.035	100	1000	972	935	875	811	840
8660.036	100	1200	1172	1135	1075	1011	1040
8660.040	200	300	272	235	175	111	140
8660.041	200	400	372	335	275	211	240
8660.042	200	500	472	435	375	311	340
8660.043	200	600	572	535	475	411	440
8660.044	200	800	772	735	675	611	640
8660.045	200	1000	972	935	875	811	840
8660.046	200	1200	1172	1135	1075	1011	1040

B1 = Breite Sockel
 B2/B3 = Befestigung zum Schrank/Boden
 B4 = Sockel-Blende vorne/hinten
 B5 = Lichtes Unterfahmaß
 B6 = Befestigung am Boden
 B7 = Befestigung Sockel-Blende
 B8 = Breite Bürstenleiste
 B9 = Breite Belüftung
 T1 = Tiefe Sockel
 T2/T3 = Befestigung zum Schrank/Boden
 T4 = Sockel-Blende, seitlich
 T6 = Befestigung am Boden