

53110053	DATENBLATT	
Gültig ab: 08.08.2023	SKINTOP® CLICK L-BOXX	

Die SKINTOP® CLICK L-BOXX ist eine Aufbewahrungs- und Transportbox inkl. SKINTOP® CLICK Kabelverschraubungen verschiedener Größen mit entsprechenden Demontagewerkzeugen. Kleine Verpackungseinheiten sowie eine große Vielfalt an Kabelverschraubungen zeichnen das Produkt aus.

Die SKINTOP® CLICK Kabelverschraubungen haben große, variable Klemmbereiche und sind mit einem zeitsparenden Rastsystem ausgestattet. Es wird keine Gewindebohrung im Schaltschrank/Gehäuse benötigt.



Einzelteile:

Box (Korpus, Deckel)	ABS, PC
Kabelverschraubung	Körper: PA Dichtung: Elastomer

Technische Merkmale:

Abmessungen Box (BxTxH)	445mm x 358mm x 118mm
Anschlussdurchmesser Kabelversch.	Ø12 bis Ø32
Schutzart Kabelversch.	Größe Ø12: IP68 – 4bar/30min nach EN 60529 Größe Ø16 bis Ø25: IP68 – 5bar/30min nach EN 60529 Größe Ø32: IP68 – 1bar/30min nach EN 60529 Alle Größen: Type 1 und Type 12 nach UL50E
Zugentlastung Kabelversch.	Kategorie A nach EN 62444
Temperaturbereich	Box: -20°C bis +80°C Kabelverschraubung: -20°C bis +100°C (dynamisch) -40°C bis +100°C (statisch)

Norm-Referenzen:



Approbationen: (Kabelverschraubungen)




Artikel:

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Merkmal
53110053	SKINTOP® CLICK L-BOXX (SGY)	Kabelverschraubungen in RAL 7001 SGY
53110054	SKINTOP® CLICK L-BOXX (LGY)	Kabelverschraubungen in RAL 7035 LGY
53110055	SKINTOP® CLICK L-BOXX (BK)	Kabelverschraubungen in RAL 9005 BK

Ersteller: MOME3/PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB53110053DE Version: 01	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

53110053	DATENBLATT	
Gültig ab: 08.08.2023	SKINTOP® CLICK L-BOXX	

SKINTOP® CLICK

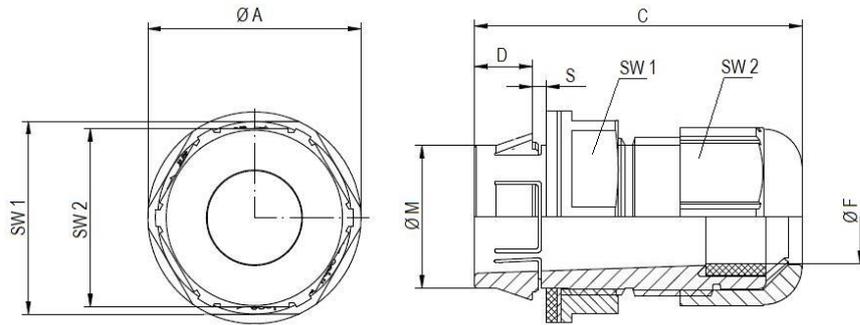

Größe	Ø M [mm] Montage- Bohrung	SW1/ SW2 [mm]	Ø A [mm]	C [mm]	D [mm]	Ø F [mm] Klemm- bereich	S [mm] Wand- stärke	Artikel-Nr.			Anzahl pro Box
								RAL 7001	RAL 7035	RAL 9005	
Ø 12	Ø 12,3 _{-0,2}	18 / 15	20,0	40	8	4,5-7	1-4	53112921	53112692	53112923	25
Ø 16	Ø 16,3 _{-0,2}	22 / 19	24,2	42	8	5-9	1-4	53112876	53112686	53112882	50
Ø 20	Ø 20,3 _{-0,2}	27 / 25	29,7	45	8	7-13	1-4	53112877	53112687	53112883	25
Ø 25	Ø 25,3 _{-0,2}	32 / 30	35,2	48	8	9-17	1-4	53112878	53112688	53112884	25
Ø 32	Ø 32,3 _{-0,2}	40 / 36	44,0	56	8	11-20	1-4	53112922	53112694	53112924	5

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: MOME3/PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB53110053DE Version: 01	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------