

53110050	DATENBLATT	
Gültig ab: 24.03.2023	SKINTOP® ST-M L-BOXX	

Die SKINTOP® ST-M L-BOXX ist eine Aufbewahrungs- und Transportbox inkl. SKINTOP® ST-M Kabelverschraubungen verschiedener Größen mit entsprechenden Gegenmuttern. Kleine Verpackungseinheiten sowie eine große Vielfalt der Kabelverschraubungen zeichnen das Produkt aus.



Die SKINTOP® ST-M Kabelverschraubungen haben ein metrisches Anschlussgewinde, große, variable Klemmbereiche, sind ölbeständig und einfach in der Installation.

Einzelteile:

Box (Korpus, Deckel)	ABS, PC
Kabelverschraubung	Körper: PA (Gegenmutter: PA, glasfaserverstärkt) Dichtung: CR

Technische Merkmale:

Abmessungen Box (BxTxH)	445mm x 358mm x 118mm
Anschlussgewinde Kabelversch.	M12x1,5 bis M32x1,5 nach EN 60423
Schutzart Kabelversch.	IP66, IP68 (5 bar/30min), IP69 nach EN 60529 Flüssigkeitsdicht und Zugentlastung nach UL514B, CSA C22.2 Nr.18.3-12 Type 1 und Type 12 nach UL50E, CSA C22.2 Nr. 94.2-15
Zugentlastung Kabelversch.	Kategorie A nach EN 62444
Temperaturbereich	Box: -20°C bis +80°C Kabelverschraubung: -20°C bis +100°C (dynamisch) -40°C bis +100°C (statisch)

Norm-Referenzen:



Approbationen:

(Kabelverschraubungen)




Artikel:

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Merkmal
53110050	SKINTOP® ST-M L-BOXX (SGY)	Kabelverschraubungen in RAL 7001 SGY
53110051	SKINTOP® ST-M L-BOXX (LGY)	Kabelverschraubungen in RAL 7035 LGY
53110052	SKINTOP® ST-M L-BOXX (BK)	Kabelverschraubungen in RAL 9005 BK


Ersteller: MOME3/PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB53110050DE Version: 00	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

SKINTOP® ST-M

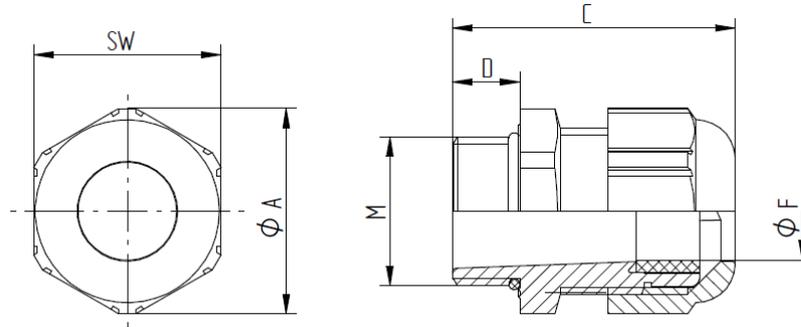

M	SW [mm]	Ø A [mm]	C [mm]		D [mm]	Ø F [mm] Klemm- bereich	Artikel-Nr.			Anzahl pro Box
			min.	max.			RAL 7001	RAL 7035	RAL 9005	
M12x1,5	15	16,6	26,5	30	8	3,5 - 7	53111000	53111400	53111200	50
M16x1,5	19	21,1	29	34	8	4 - 10	53111010	53111410	53111210	50
M20x1,5	25	27,6	34	37	9	6 - 13	53111020	53111420	53111220	25
M25x1,5	30	33,6	35	40	10	8 - 17	53111030	53111430	53111230	25
M32x1,5	36	40,3	39	47	10	9 - 21	53111040	53111440	53111240	5

SKINTOP® GMP-GL-M

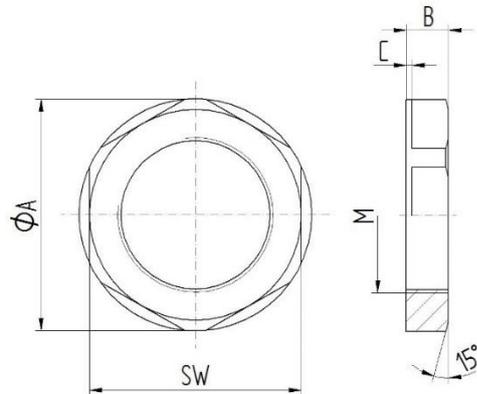

M	SW [mm]	Ø A [mm]	B [mm]	C [mm]	Artikel-Nr.			Anzahl pro Box
					RAL 7001	RAL 7035	RAL 9005	
M12x1,5	17	18,7	5	0,8	53119000	53119003	53119100	50
M16x1,5	22	24,2	5	0,8	53119010	53119013	53119110	50
M20x1,5	27	29,7	6	0,9	53119020	53119023	53119120	25
M25x1,5	34	37,4	6	0,9	53119030	53119033	53119130	25
M32x1,5	41	45,1	7	1	53119040	53119043	53119140	5

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.