

## Handhalter und Verbindungsteile



<b>EAN:</b>	4013288229748	<b>Abmessung:</b>	145x60x35 mm
<b>Teilenr:</b>	05051493001	<b>Gewicht:</b>	109 g
<b>Artikel-Nr:</b>	838 RA-R M	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82041200

- Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4
- Im Griff integrierte Ratschenmechanik
- Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles und sicheres Arbeiten
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit: Mit der Ratschenmechanik kann beim Verschrauben auch "gezwirbelt" werden
- Ergonomisches intuitives Umschalten auf Rechts-/Links- oder 0-Position
- Rapidaptor-Halter für schnellen Bitwechsel
- Für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben

Bits-Handhalter mit intuitiv bedienbarer Ratschenfunktion. Die im Griff integrierte Ratschenmechanik mit Feinverzahnung (36 Zähne/Rückholwinkel 10°) vereinfacht und beschleunigt das Schrauben ohne mühsames Neuansetzen. Das "Zwirbeln" beschleunigt das Arbeiten. Die vollständig in den Griff eingebettete Knarrenmechanik sorgt für sehr handliches und müheloses Arbeiten. Ergonomisches Umschalten auf Rechts-/Links- oder 0-Position. Kraftform Plus Griff für ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Magnetischer Bithalter für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173). Das Schnellwechselfutter Rapidaptor ermöglicht blitzschnellen Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug. Der starke Dauermagnet hält die Bits bombenfest.

## Weblink

[https://products.wera.de/de/kraftform\\_kompakt\\_handhalter\\_und\\_verbindungsteile\\_838\\_ra-r\\_m.html](https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_handhalter_und_verbindungsteile_838_ra-r_m.html)

Wera - 838 RA-R M  
 05051493001 - 4013288229748

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

Handhalter und Verbindungsteile

Ratschenfunktion



Im Griff integrierte Ratschenmechanik



Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung (36 Zähne) und einem Rückholwinkel von 10° vereinfacht und beschleunigt das Schrauben ohne mühsames Neuansetzen.

Schnelles Schrauben



Die Ratschenmechanik erlaubt auch das schnelle "Zwirbeln" während des Verschraubens.

Richtungswechsel



Ergonomisch zu betätigende Richtungsumschaltung.

Knarrenmechanik im Griff



Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles und sicheres Arbeiten. Die Knarrenmechanik ist vollständig im Griff eingebettet. Die kleine Größe des Griffs ermöglicht den Einsatz der Ratsche auch in beengten Schraubsituationen.

Chuck-all




Die Rapidaptor Schnellwechselhalter nehmen sowohl 1/4"-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 sowie Wera Reihe 1 und 4 auf.

Rapid-in und self-lock



Ohne Betätigung der Hülse kann der Bit in die Aufnahme geschoben werden. Sobald der Bit in der Schraube angesetzt wird, wird die Verriegelung automatisch aktiviert. Der Bit sitzt sicher und wackelfrei.

Rapid-out

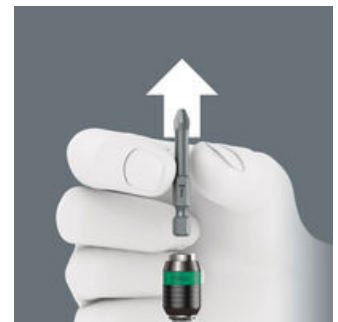

Zum Bitwechsel einfach die Hülse nach vorne schieben: Dabei hebt der Federmechanismus den Bit vom Magneten ab und entriegelt das Werkzeug. Der Bit kann problemlos entnommen werden. Besonders hilfreich: Mühelose Entnahme auch kleinster Bitgrößen ohne Hilfswerkzeug.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:



inch



mm



mm

05051493001

1/4"

123,5

98

Weblink

[https://products.wera.de/de/kraftform\\_kompakt\\_handhalter\\_und\\_verbindungsteile\\_838\\_ra-r\\_m.html](https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_handhalter_und_verbindungsteile_838_ra-r_m.html)

Wera - 838 RA-R M  
05051493001 - 4013288229748

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de