

## 7515/16 Kraftform Safe-Torque Speed Universal 1, 16-teilig

Serie 7500 Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher - Mit Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse- und Anzugsmomente.



**EAN:** 4013288228338  
**Teilenr:** 05075851001  
**Artikel-Nr:** 7515/16

**Abmessung:** 175x125x60 mm  
**Gewicht:** 609 g  
**Ursprungsland:** CZ  
**Zolltarifnr.:** 82079030

- Drehmomentschraubendreher mit Schnelleinstellung
- Einfache Schnelleinstellung des Drehmomentwertes
- Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse- und Anzugsmomente
- Überrutschende sichere Drehmomentfunktion für Rechts-/Links-Anzug
- Einfaches und schnelles Einstellen der wählbaren Anzugsdrehmomente (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)
- Für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb, per Adapter auch für Steckschlüsseinsätze geeignet - ideal zum Einsatz am Fahrrad
- Werkzeuge mit Hex-Plus Profil verhindern das vorzeitige Verrunden von Innensechskantschrauben
- Geeignet zum Andocken an das Wera 2go System

16-teiliges Werkzeugset. Für professionelles Schrauben/professionelle Feinjustage UND für drehmomentkontrolliertes Schrauben. Überrutschende und somit sichere Drehmomentmechanik mit Schnellverstellung für Rechts/Links und fünf wählbare Anzugsdrehmomente (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) und einer Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse-/Anzugsmomente. Schnellwechselhalter für hohe Robustheit. Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb. 15 zähnharte Bits (89 mm lang).



### Weblink

[https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_7500\\_kraftform\\_safe-torque\\_speed\\_drehmomentschraubendreher\\_mit\\_fest-stellung\\_torque\\_lock\\_fuer\\_unbegrenzte\\_loese-und\\_anzugsmomente](https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_7500_kraftform_safe-torque_speed_drehmomentschraubendreher_mit_fest-stellung_torque_lock_fuer_unbegrenzte_loese-und_anzugsmomente)

Wera - 7515/16  
05075851001 - 4013288228338

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Serie 7500 Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher - Mit Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse- und Anzugsmomente.

## Fünf wählbare Anzugsdrehmomente



Drehmomentschraubendreher mit Schnelleinstellung



Fünf wählbare Anzugsdrehmomente (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) und eine Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse- und Anzugsmomente.

## Einfache Einstellung



Einfache Einstellung der wählbaren Anzugsdrehmomente.

## Hör- und spürbares Überrassten




Deutlich hör- und spürbares Überrassten beim Erreichen des eingestellten Drehmomentes.

## Aufbewahrung und Transport



Aufbewahrung und Transport in einer robusten und kompakten textilen Rolltasche. So ist das Werkzeug immer zur Hand.

## Flexibel durch Klettstreifen

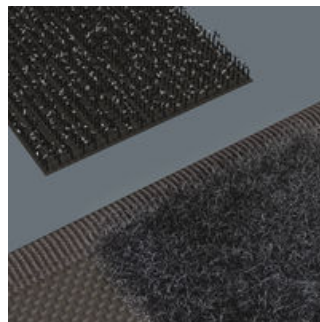

Die textile Tasche weist auf der Rückseite eine Flauschzone auf. Mittels des mitgelieferten selbsthaftenden Klettstreifens kann die textile Tasche an die Wera 2go Komponenten geklettet werden. Oder auch an Wand, Regal oder Werkstattwagen.

## Weblink

[https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_7500\\_kraftform\\_safe-torque\\_speed\\_drehmomentschraubendreher\\_mit\\_fest-stellung\\_torque\\_lock\\_fuer\\_unbegrenzte\\_](https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_7500_kraftform_safe-torque_speed_drehmomentschraubendreher_mit_fest-stellung_torque_lock_fuer_unbegrenzte_)

Wera - 7515/16  
05075851001 - 4013288228338

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## 7515/16 Kraftform Safe-Torque Speed Universal 1, 16-teilig




Serie 7500 Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher - Mit Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse- und Anzugsmomente.

Satz-Inhalt:

**7515 Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher, 2-6 Nm, 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147,5 mm**  
05075815001 1x 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147,5 mm




### 851/4 Z Bits, PH 2 x 89 mm

 05059775001 1x PH 2 x 89 mm




### 867/4 Z TORX® B0 Bits mit Bohrung, TX 10 x 89 mm

 05060050001 1x TX 10 x 89 mm  
05060051001 1x TX 15 x 89 mm  
05060052001 1x TX 20 x 89 mm  
05060053001 1x TX 25 x 89 mm  
05060054001 1x TX 30 x 89 mm




### 867/4 IP TORX PLUS® Bits, 10 IP x 89 mm

 05134671001 1x 10 IP x 89 mm  
05134672001 1x 15 IP x 89 mm  
05134673001 1x 20 IP x 89 mm  
05134674001 1x 25 IP x 89 mm  
05134676001 1x 30 IP x 89 mm



### 840/4 Z Bits, 3 x 89 mm

 05059630001 1x 3 x 89 mm  
05059631001 1x 4 x 89 mm  
05059632001 1x 5 x 89 mm  
05059633001<sup>1)</sup> 1x 6 x 89 mm



1) Sechskantklinge

#### Weblink

[https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_7500\\_kraftform\\_safe-torque\\_speed\\_drehmomentschraubendreher\\_mit\\_fest-stellung\\_torque\\_lock\\_fuer\\_unbegrenzte\\_](https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_7500_kraftform_safe-torque_speed_drehmomentschraubendreher_mit_fest-stellung_torque_lock_fuer_unbegrenzte_)

Wera - 7515/16  
05075851001 - 4013288228338

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)