

# 7510/14 Safe-Torque Speed Werkzeug-Set für Hartmetall-Wendeschneidplatten, 14-teilig

 
Serie 7500 Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher - Mit Fest-Stellung  
(Torque Lock) für unbegrenzte Löse- und Anzugsmomente.



<b>EAN:</b>	4013288230683	<b>Abmessung:</b>	175x125x61 mm
<b>Teilenr:</b>	05075840001	<b>Gewicht:</b>	436 g
<b>Artikel-Nr:</b>	7510/14	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82079030

- Besonders geeignet für das Verschrauben von Wendeschneidplatten aus Hartmetall
- Drehmomentschraubendreher mit Schnelleinstellung
- Einfache Schnelleinstellung des Drehmomentwertes
- Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse- und Anzugsmomente
- Überrutschende sichere Drehmomentfunktion für Rechts-/Links-Anzug
- Einfaches und schnelles Einstellen der wählbaren Anzugsdrehmomente (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm)
- Für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb, per Adapter auch für Steckschlüsseleinsätze geeignet
- Werkzeuge mit Hex-Plus Profil verhindern das vorzeitige Verrunden von Innensechskantschrauben

14-teiliges Werkzeugset. Für professionelles Schrauben/professionelle Feinjustage UND für drehmomentkontrolliertes Schrauben. Überrutschende und somit sichere Drehmomentmechanik mit Schnellverstellung für Rechts/Links und fünf wählbare Anzugsdrehmomente (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm) und einer Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse-/Anzugsmomente. Schnellwechselhalter für hohe Robustheit; geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb. 14 zähnharte Bits (25 mm lang) für TORX PLUS®, TORX® und Innensechskant-Schrauben. Das Werkzeug-Set ist besonders geeignet für das Verschrauben von Wendeschneidplatten aus Hartmetall. Der Drehmomentschraubendreher Safe-Torque Speed 7510 mit seinen fünf von führenden Hartmetallwerkzeugherstellern empfohlenen wählbaren Drehmomenten sorgt für eine zuverlässige drehmomentkontrollierte Verschraubung von austauschbaren Wendeschneidplatten.



## Weblink

[https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_7500\\_kraftform\\_safe-torque\\_speed\\_drehmomentschraubendreher\\_mit\\_fest-stellung\\_torque\\_lock\\_fuer\\_unbegrenzte\\_loese-und\\_anzugsmomente](https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_7500_kraftform_safe-torque_speed_drehmomentschraubendreher_mit_fest-stellung_torque_lock_fuer_unbegrenzte_loese-und_anzugsmomente)

Wera - 7510/14  
05075840001 - 4013288230683

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# 7510/14 Safe-Torque Speed Werkzeug-Set für Hartmetall-Wendeschneidplatten, 14-teilig

Serie 7500 Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher - Mit Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse- und Anzugsmomente.



## Für Verschraubungen von Wendeschneidplatten




Drehmomentschraubendreher mit Schnelleinstellung



Das Werkzeug-Set ist besonders geeignet für das Verschrauben von Wendeschneidplatten aus Hartmetall. Der Drehmomentschraubendreher Safe-Torque Speed 7510 mit seinen fünf von führenden Hartmetallwerkzeugherstellern empfohlenen wählbaren Drehmomenten sorgt für eine zuverlässige drehmomentkontrollierte Verschraubung von austauschbaren Wendeschneidplatten.

## Fünf wählbare Anzugsdrehmomente

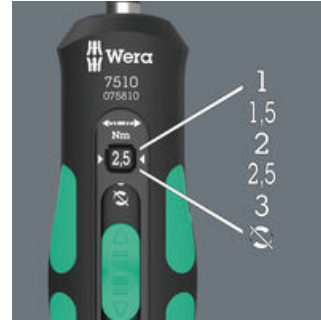

Fünf wählbare Anzugsdrehmomente (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm) und eine Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse- und Anzugsmomente.

## Einfache Einstellung



Einfache Einstellung der wählbaren Anzugsdrehmomente.

## Hör- und spürbares Überrassten




Deutlich hör- und spürbares Überrassten beim Erreichen des eingestellten Drehmomentes.

## Aufbewahrung und Transport



Aufbewahrung und Transport in einer robusten und kompakten textilen Rolltasche. So ist das Werkzeug immer zur Hand.

## Flexibel durch Klettstreifen

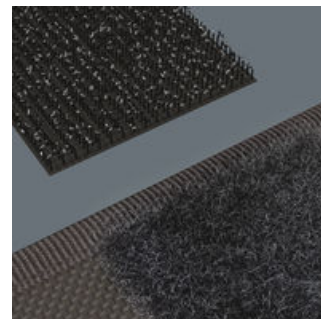

Die textile Tasche weist auf der Rückseite eine Flauschzone auf. Mittels des mitgelieferten selbsthaftenden Klettstreifens kann die textile Tasche an die Wera 2go Komponenten geklettet werden. Oder auch an Wand, Regal oder Werkstattwagen.

## Weblink

[https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_7500\\_kraftform\\_safe-torque\\_speed\\_drehmomentschraubendreher\\_mit\\_fest-stellung\\_torque\\_lock\\_fuer\\_unbegrenzte\\_](https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_7500_kraftform_safe-torque_speed_drehmomentschraubendreher_mit_fest-stellung_torque_lock_fuer_unbegrenzte_)

Wera - 7510/14  
05075840001 - 4013288230683

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## 7510/14 Safe-Torque Speed Werkzeug-Set für Hartmetall-Wendeschneidplatten,

14-teilig

Serie 7500 Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher - Mit Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse- und Anzugsmomente.



Satz-Inhalt:

### 7510 Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher, 1-3 Nm, 1/4" x 1,0 Nm x 1,5 Nm x 2,0 Nm x 2,5 Nm x 3,0 Nm x 147,5 mm

05075810001

1x 1/4" x 1,0 Nm x 1,5 Nm x 2,0 Nm x 2,5 Nm x 3,0 Nm x 147,5 mm



### 867/1 IP TORX PLUS® Bits, 7 IP x 25 mm



05066276001

1x 7 IP x 25 mm

05066278001

1x 8 IP x 25 mm

05066279001

1x 9 IP x 25 mm

05066280001

1x 10 IP x 25 mm

05066282001

1x 15 IP x 25 mm

### 867/1 TORX® Bits, TX 7 x 25 mm



05066494001

1x TX 7 x 25 mm

05066495001

1x TX 8 x 25 mm

05066496001

1x TX 9 x 25 mm

05066485001

1x TX 10 x 25 mm

05066486001

1x TX 15 x 25 mm

### 840/1 Z Bits, 2 x 25 mm



05056305001

1x 2 x 25 mm

05056310001

1x 2,5 x 25 mm

05056315001

1x 3 x 25 mm

#### Weblink

[https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_7500\\_kraftform\\_safe-torque\\_speed\\_drehmomentschraubendreher\\_mit\\_fest-stellung\\_torque\\_lock\\_fuer\\_unbegrenzte\\_](https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_7500_kraftform_safe-torque_speed_drehmomentschraubendreher_mit_fest-stellung_torque_lock_fuer_unbegrenzte_)

Wera - 7510/14

05075840001 - 4013288230683

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)