

# Click-Torque X 7 Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge, 10-100 Nm, 14x18 x 10-100 Nm

Click-Torque einstellbare Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge



<b>EAN:</b>	4013288229335	<b>Abmessung:</b>	430x55x55 mm
<b>Teilenr:</b>	05075657001	<b>Gewicht:</b>	1126 g
<b>Artikel-Nr:</b>	Click-Torque X 7	<b>Ursprungsland:</b>	TW
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82041100



- Mit Aufnahme für auswechselbare Einsteckwerkzeuge 14x18 mm
- Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte
- Sicher dosierte Kraft: bei Erreichen des eingestellten Werts löst der Drehmomentschlüssel hör- und fühlbar aus
- Messbereich: 10-100 Nm; Präzision  $\pm 4\%$  gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Ergonomischer 2-Komponenten Griff für den Rechts- und Linksanzug
- Die Click-Torque Manschette wird um das Rohr des Wera Click-Torque Drehmomentschlüssels gelegt. Sie verhindert, dass der Griff den Untergrund berührt. Verschmutzungen und Beschädigungen werden vermieden. Dient ebenfalls als "Wegrollschutz".
- Der aufgelaserte abriebfeste QR-Code vereinfacht das Ermitteln des korrekten Drehmomentwertes in Abhängigkeit vom eingesetzten Drehmomentschlüssel und Einsteckwerkzeug

Klick-Drehmomentschlüssel im unverkennbaren Wera Design. Sehr robuste Ausführung bei hoher Genauigkeit gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes. Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes. Die robuste Auslösemechanik garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes. Für den Rechts- und Linksanzug und mit Einsteckvierkant 14x18 mm zur Aufnahme von entsprechenden Einsteckwerkzeugen.

## Weblink

[https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_click-torque\\_drehmomentschluessel\\_click-torque\\_einstellbare\\_drehmomentschluessel\\_fuer\\_einsteckwerkzeuge\\_click-torque\\_x\\_7](https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_click-torque_drehmomentschluessel_click-torque_einstellbare_drehmomentschluessel_fuer_einsteckwerkzeuge_click-torque_x_7)

Wera - Click-Torque X 7  
05075657001 - 4013288229335

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**Serie Click-Torque  
 Drehmomentschlüssel**

**Antrieb 14x18 mm**

**Genau**



Click-Torque Drehmomentschlüssel X 7 mit Aufnahme für auswechselbare Einsteckwerkzeuge 14x18 mm

Wir wollten, dass das Arbeiten mit Drehmomentschlüsseln einfach und präzise ist. Deswegen haben wir die Drehmomentschlüssel Click-Torque entwickelt. Durch leichtes Einstellen und Sichern des Vorgabewertes und die robuste Ausführung sind diese Drehmomentschlüssel die idealen Werkzeuge bei allen Verschraubungen, bei denen es auf drehmomentkontrolliertes Anziehen (umschaltbare Drehmomentschlüssel) und Anziehen und Lösen (Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge) der Schraubverbindung ankommt.

Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme.


Die Präzision liegt bei ±4 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

**Einfach und sicher**

**Einfache Einstellung**

**Auslösemechanismus**

**Für den Rechts- und Linksanzug**

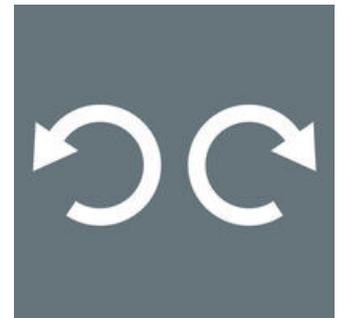

Leichte Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes; ablesbar auf Haupt- und Feinskala.

Mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte.

Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes löst ein hör- und fühlbarer Mechanismus aus.

Die Click-Torque Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge sind für den Rechts- und Linksanzug geeignet.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_click-torque\\_drehmomentschluessel\\_click-torque\\_einstellbare\\_drehmomentschluessel\\_fuer\\_einsteckwerkzeuge\\_click-torque](https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_click-torque_drehmomentschluessel_click-torque_einstellbare_drehmomentschluessel_fuer_einsteckwerkzeuge_click-torque)

Wera - Click-Torque X 7  
 05075657001 - 4013288229335

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de


# Click-Torque X 7 Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge, 10-100 Nm, 14x18

x 10-100 Nm

Click-Torque einstellbare Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge



Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

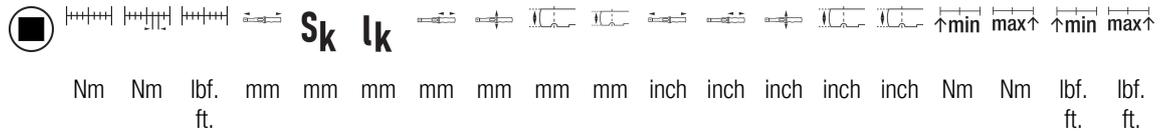

	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	lbf. ft.
05075657001 <sup>1)</sup>	14x 18	10- 100	0,5 3	8-7 3	395	25,5	343, 0	140	47	29	20	14 4 1/64 "	5 33 /64"	1 27 /32"	1 9/ 64"	25/3 2"	10,0	100, 0	8,0	73,0

1) S<sub>k</sub> = Stichmaß Prüfaufsatz; l<sub>k</sub>  
= Strecke Kraftanlagepunkt bis  
Prüfgerät-Achse

## Weblink

[https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_click-torque\\_drehmomentschluessel\\_click-torque\\_einstellbare\\_drehmomentschluessel\\_fuer\\_einsteckwerkzeuge\\_click-torque](https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_click-torque_drehmomentschluessel_click-torque_einstellbare_drehmomentschluessel_fuer_einsteckwerkzeuge_click-torque)

Wera - Click-Torque X 7  
05075657001 - 4013288229335

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de