


VariIT 501 Wandverteiler "400" 19HE, 950x600x400mm

Artikelnummer	26.51.4302
Hersteller	apraNET
Hersteller-Art.-Nr.	501-419-02

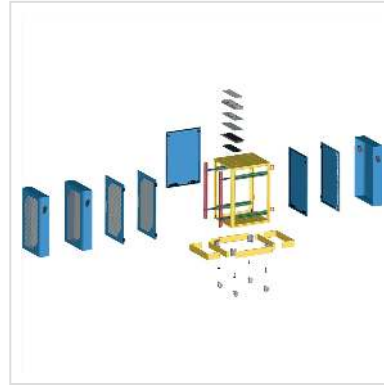

Das VariIT 501 Gehäuse- und Schranksystem wurde entwickelt für den flexiblen Einsatz in Industrie- und Büroumgebungen. Es umfasst sowohl Wand- als auch kleinere Standverteiler.

- Optimale Zugänglichkeit durch abnehmbare Verkleidungsteile
- Stabile geschweißte Rahmenkonstruktion
- Alternativ mit Türen (Dreipunkt-Verriegelung; Schwenkhebelgriff) oder Hauben (Vorreiber-Verschluss) erhältlich; bei Varianten mit Haube lässt sich die 19"-Ebene vorversetzen
- Flachdach mit vorperforierten Ausbrüchen zur Kabeleinführung oder für Lüftermodul-Aufnahme
- In RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich
- Flexibel zusammenstellbar; großes Sortiment an Zubehörteilen

Wandverteilergehäuse "400"

- Grundgehäuse verschweißt, T = 400 mm
- 19"-Ebene 19 HE, vorne montiert
- Sichttür mit Schwenkhebelverschluss
- Seitenwände geschlossen
- Rückwand geschlossen
- Wandhalterungsset
- Kabeleinführung im Dach und Bodenbereich möglich
- Bürstensatz zur Kabeleinführung im Dachblech / Breakouts
- Erdungsset
- 19"-Schraubenset M 5 (50-fach)

Technische Daten

Hersteller	apraNET
Produktgruppe	19"/-10"-Schränke
Produkttyp	Wandschrank
Farbe	RAL 7035 Lichtgrau
Serverschrank	nein
Höheneinheiten HE	19
Mit Sockel	nein
Sockel mit Kippschutz	nein
Abmessungen (HxBxT) ohne Sockel	950 x 600 x 400 mm
nutzbare Einbautiefe in mm	300
Schutzart IP	20
Front	Glastür mit Rahmen
Rückseite	Stecktür
Seitenwände	Stecktür
19"-Ebene	vorne
Dach	Kabeleinführung möglich
Bodenbereich	geschlossen
Erdungsset montiert	ja
Lüfter nachrüstbar	ja
Farbe (Schrankgestell)	RAL 7035 Lichtgrau
Farbe (Verkleidungsteile)	RAL 7035 Lichtgrau
Höhe	950 mm
Breite	600 mm
Tiefe	400 mm
Verpackungshöhe	1000 mm
Verpackungsbreite	500 mm

Verpackungstiefe	600 mm
------------------	--------

Paketgewicht	45 kg
--------------	-------