

## KM 70/30 C BP 2SB

Handkehrmaschine KM 70/30 C zur Reinigung von Hartflächen innen und außen – dank Filter mit Absaugung sowie batterieelektrischem Kehrwalzen- und Seitenbesenantrieb staubarm und komfortabel.



Bestell-Nr.

1.517-231.0

- Geeignet für Li-Ion-Akku-36-V-Plattform
- Elektrischer Antrieb von Hauptkehrwalze und Seitenbesen
- Aktives Staubfiltersystem

### Technische Daten

EAN-Code		4054278807898
Antriebsart		manuell
Antrieb - Leistung	V	36
Max. Flächenleistung	m <sup>2</sup> /h	2800
Arbeitsbreite	mm	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	700
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	980
Behältervolumen brutto/netto	l	45 / 20
Gewicht (mit Zubehör)	kg	33,5
Verpackungsgewicht	kg	40,2

### Ausstattung

Flachfaltenfilter	■
Kehrantrieb elektrisch	■
Hauptkehrwalze einstellbar	■
Filterabreinigung manuell	■
Schubbügel klappbar	■
Kehrschaufelprinzip	■
Absaugung	■
Außeneinsatz	■
Inneneinsatz	■

■ im Lieferumfang enthalten.



## Austauschbarer Lithium-Ionen-Akku

- Akkulaufzeit kann in Abhängigkeit der zu reinigenden Fläche gewählt werden.
- Schnell- und Zwischenladen für längere Betriebszeiten und höhere Produktivität.
- Anzeige der Batterierestlaufzeit beim Kehren.



## Flachfaltenfilter mit aktiver Absaugung

- Reduziert die Staubentwicklung und sorgt für ein sauberes Arbeitsumfeld.
- Werkzeugloser Filterwechsel.
- Der manuelle Filterrüttler sorgt für bestes Kehrergebnis auch bei Feinstaub.



## Praktische Ablagefläche

- Zusätzliche Reinigungsutensilien können mitgeführt werden.
- Erhöht die Effizienz und spart zusätzliche Wege.
- Grobschmutz kann bequem eingesammelt und entsorgt werden.


## ZUBEHÖR VON KM 70/30 C BP 2SB 1.517-231.0




	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>FLACHFALTENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M</b>			
<b>Flachfaltenfilter Papier</b>			
Flachfaltenfilter Dry	1 6.904-367.0	Flachfaltenfilter Dry aus Zellulosefasermaterial mit grünem Etikett. Geeignet zum Saugen von Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen L und M.	■
<b>HAUPTKEHRWALZE</b>			
<b>Standardkehrwalze</b>			
Hauptkehrwalze Standard	2 6.907-783.0	Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
<b>Hauptkehrwalze hart</b>			
Hauptkehrwalze hart	3 6.903-999.0	Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich.	□
<b>SEITENBESEN</b>			
<b>Seitenbesen Standard</b>			
Seitenbesen Standard	4 2.644-447.0	Standard-Seitenbesen mit nässefester Universalborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
<b>SONSTIGES</b>			
Dichtlippen-Set rechts/links	5 2.644-436.0		■
Dichtlippe vorne	6 5.030-124.0		■
Dichtlippe hinten	7 5.032-334.0		■
<b>AKKUS</b>			
Battery Power 36/25	8 2.445-030.0	36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform.	□
Battery Power 36/50	9 2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform.	□
<b>LADEGERÄTE</b>			
Schnellladegerät Battery Power 36 V	10 2.445-033.0	Mit dem Schnellladegerät lässt sich der 36 V / 2,5 Ah Wechselakku in nur 48 Minuten zu 80 % aufladen. Auch für alle weiteren Akkus der 36 V Kärcher Akkuplattform geeignet.	□
<b>AKKUS</b>			
Battery Power+ 36/75	11 2.445-043.0	Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.	□
Battery Power+ 36/60	12 2.042-022.0	Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LCD-Display und Spannungsüberwachung.	□
<b>LADEGERÄTE</b>			
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	13 2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.	□
<b>STARTERKIT</b>			
Starter Kit Battery Power+ 36/75	14 2.445-070.0	Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON KM 70/30 C BP 2SB 1.517-231.0

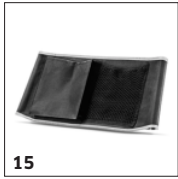

15

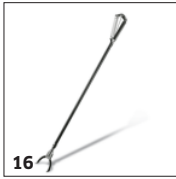

16



17



18

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>				
<b>Zubehör Home-Base</b>				
Homebase Zubehörtasche	15	5.032-196.0	In der Zubehörtasche am Schubbügel kann zusätzliches Reinigungsequipment ganz einfach und bequem verstaut werden.	<input type="checkbox"/>
ABS Grobschmutzzange	16	2.640-908.0	Zum Aufsammeln von Müll.	<input type="checkbox"/>
<b>ANBAUSÄTZE</b>				
<b>Anbausatz Fleet</b>				
ABS Plug-in Connect Module	17	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	<input type="checkbox"/>
<b>REINIGUNGSWAGEN, TRANSPORTWAGEN &amp; FAHREIMERSYSTEME</b>				
<b>Aufbewahrung</b>				
Eimer 15 L	18	2.855-249.0	Der große Eimer mit 15 l Fassungsvermögen eignet sich optimal für die Eimerreinigungsmethode.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.