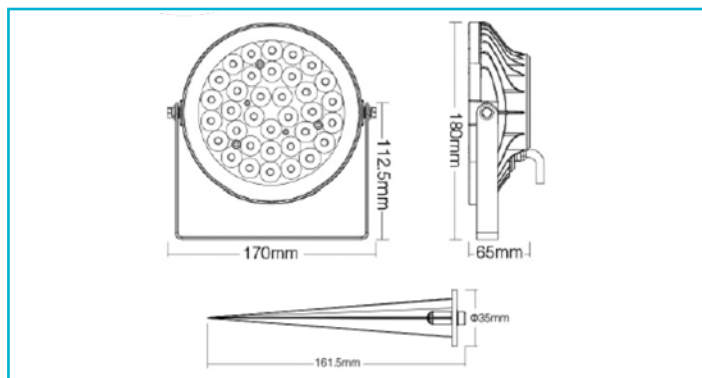


**Besonderheiten**

- Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten (Repeater-Funktion)
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen (2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m, nicht im Lieferumfang enthalten)
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo (Alexa), Google Assistant, Tuya (entspr. Gateway)

Gehäusematerial Aluminiumdruckguss, Kunststoff
Gehäusefarbe Anthrazit

Schutzklasse I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme 25 W
Eingangsspannung 100-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl. Ja
Anschlussmöglichkeit Netzstecker IP44
Leitungslänge Primär 1,5 m
Leitungseinführung Anzahl max. 1
Dimmbar Ja
Ansteuerungstechnologie RF-Smart, ZigBee 3.0
Bewegungsmelder Nein

Schaltzyklen 100000
Energieverbrauch 25 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse F

Lichtquelle LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur 2700-6500 K
Farbwiedergabe (Ra) 80
Bemessungslichtstrom 1700 lm
Abstrahlwinkel 15 Grad

Schwenkwinkel 355 Grad
Lichtaustrittsflächen 1
Lichtcharakteristik Direkt
Lichtrichtung Vorne

Länge 170 mm
Breite 65 mm
Höhe 180 mm

Arbeitstemperatur -20 bis 45 °C
Lagertemperatur -30 bis 70 °C
IP Schutzart Leuchte IP 65
IP Schutzart Stecker IP 44

Lebensdauer L70 / B50 50000 h