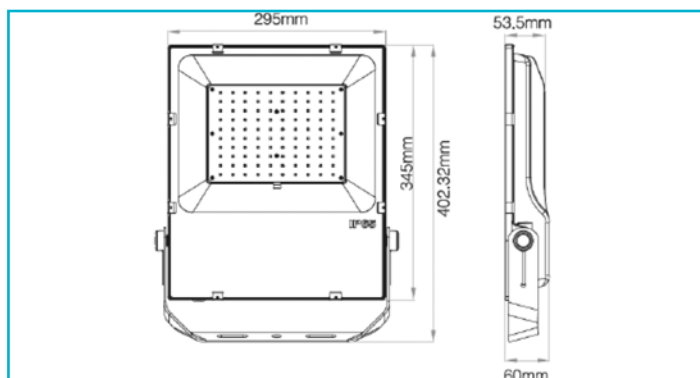


**Besonderheiten**

- Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungsynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten (Repeater-Funktion)
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen (2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m, nicht im Lieferumfang enthalten)
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo (Alexa), Google Assistant, Tuya (entspr. Gateway)

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                | Aluminiumdruckguss, Kunststoff |
| <b>Gehäusefarbe</b>                   | Anthrazit                      |
| <b>Schutzklasse</b>                   | I / Schutzerdung               |
| <b>Leistungsaufnahme</b>              | 100 W                          |
| <b>Eingangsspannung</b>               | 100-240 V/AC 50 / 60 Hz        |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                | Ja                             |
| <b>Anschlussmöglichkeit</b>           | Netzstecker IP44               |
| <b>Leitungslänge Primär</b>           | 1,5 m                          |
| <b>Leitungseinführung Anzahl max.</b> | 1                              |
| <b>Dimmbar</b>                        | Ja                             |
| <b>Ansteuerungstechnologie</b>        | RF-Smart, ZigBee 3.0           |
| <b>Bewegungsmelder</b>                | Nein                           |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Schaltzyklen</b>           | 100000        |
| <b>Energieverbrauch</b>       | 100 kWh/1000h |
| <b>Energieeffizienzklasse</b> | F             |

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Lichtquelle</b>          | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| <b>Farbtemperatur</b>       | 2700-6500 K                       |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>  | 80                                |
| <b>Bemessungslichtstrom</b> | 10000 lm                          |
| <b>Abstrahlwinkel</b>       | 160 Grad                          |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>Schwenkwinkel</b>         | 345 Grad |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 1        |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt   |
| <b>Lichtrichtung</b>         | Vorne    |

|               |        |
|---------------|--------|
| <b>Länge</b>  | 295 mm |
| <b>Breite</b> | 60 mm  |
| <b>Höhe</b>   | 403 mm |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>Arbeitstemperatur</b>    | -20 bis 45 °C |
| <b>Lagertemperatur</b>      | -30 bis 70 °C |
| <b>IP Schutzart Leuchte</b> | IP 65         |
| <b>IP Schutzart Stecker</b> | IP 44         |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b> | 50000 h |
|------------------------------|---------|