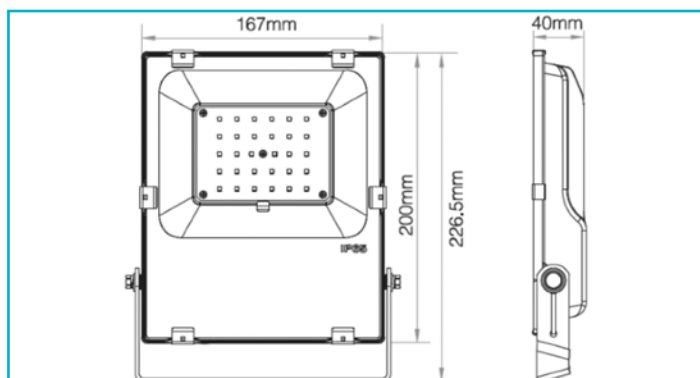


**Besonderheiten**

- Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungs-synchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten (Repeater-Funktion)
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen (2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m, nicht im Lieferumfang enthalten)
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo (Alexa), Google Assistant, Tuya (entspr. Gateway)

Gehäusematerial	Aluminiumdruckguss, Kunststoff
Gehäusefarbe	Anthrazit
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	30 W
Eingangsspannung	100-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Anschlussmöglichkeit	Netzstecker IP44
Leitungslänge Primär	1,5 m
Leitungseinführung Anzahl max.	1
Dimmbar	Ja
Ansteuerungstechnologie	RF-Smart, ZigBee 3.0
Bewegungsmelder	Nein

Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	30 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse	E

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	2700-6500 K
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	3300 lm
Abstrahlwinkel	160 Grad

Schwenkwinkel	345 Grad
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Vorne

Länge	167 mm
Breite	40 mm
Höhe	227 mm

Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Lagertemperatur	-30 bis 70 °C
IP Schutzart Leuchte	IP 65
IP Schutzart Stecker	IP 44

Lebensdauer L70 / B50	50000 h
------------------------------	---------