

Vorsatz

84-
1201.0



<https://eao.com/p/84-1201.0>

Ihr Produkt:



84-1201.0 Vorsatz

FRONT

Frontabmessung:	Ø 25 mm
Frontrahmen Farbe:	Schwarz
Frontrahmen Material:	Aluminium

MONTAGE

Einbauöffnung:	Ø 22,5 mm
----------------	-----------

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Druckhaube Ausleuchtung:	ausleuchtbar
--------------------------	--------------

MECHANISCHE KENNWERTE

Betätigungsweg:	1,2 mm
Gewicht:	0.008 kg
Schaltfunktion:	Impuls
Schaltsystem:	Kurzhubelement
Mechanische Lebensdauer:	≥1 Mio. Schaltzyklen
Betätigungskraft:	4,0 N ±0,2 N
Anzugsdrehmoment:	Befestigungsmutter 0,8 Nm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Frontschutzart:	IP67
IP-Schutzart:	IP67


Einsatztemperatur:	– 25 °C ... + 70 °C
Lagertemperatur:	– 40 °C ... + 85 °C
Klimafestigkeit:	Feuchte Wärme, zyklisch 96 Stunden, + 25 °C/97 %, +55 °C/93 % relative Feuchtigkeit, nach EN IEC 60068-2-30 Feuchte Wärme, konstant 56 Tage, + 40 °C/93 % relative Feuchtigkeit, gemäss EN IEC 60068-2-78 Rascher Temperaturwechsel 100 Zyklen, – 40 °C _ + 80 °C, nach EN _ IEC 60068-2-14

ZERTIFIKATE


Approbationen:	EBC (TSI PRM), NFF
Konformitäten:	CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS)

WEITERE

Kurzbeschreibung:	Vorsatz, Ø 22,5 mm, Ø 25 mm, ausleuchtbar, Schwarz, Aluminium, eloxiert, Impuls, IP67
Abmessung:	Ø 25 mm
Gehäuse Farbe:	Schwarz
Gehäuse Material:	Aluminium
Abmessungen:	

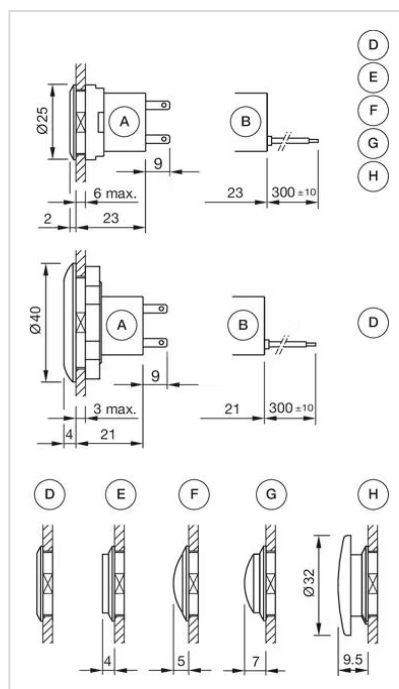

Schaltschemas:

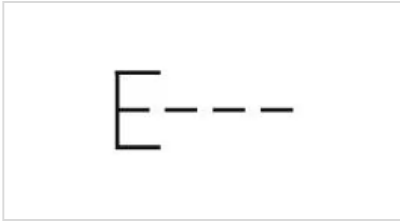

Einbauöffnungen:

