


## Warm Schrumpf-Quetschverbinder

isoliert mit Schrumpfschlauch, mit Heißkleber

Dauerhafte und zuverlässige Verbinder für extremste Anwendungsgebiete. Heißkleber dichtet die Verbindungsstelle komplett ab.

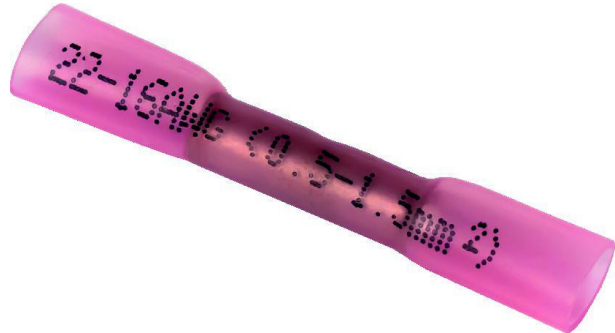

### Produktbeschreibung

Artikelname	DR 1
Artikelnummer	456330
Hinweise	Für formschlüssiges Verpressen eine geeignete mechanische Presszange benutzen.

#### Eigenschaften

Absolut feuchtigkeitsdicht

Sehr gute elektrische Eigenschaften

Gute mechanische Festigkeit

#### Anwendungen

Innenraum

## Technische Daten

Artikelname	DR 1
Artikelnummer	456330
Auswahl Hinweis	20 Warmschrumpf-Quetschverbinder
Länge L	37 mm
Farben	rot
Nennquerschnitt min	0.5 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt max	1.5 mm <sup>2</sup>
Wasseraufnahme max	0.5 %
Spannung max	600 V
Zugfestigkeit	10.4 MPa
Langzeitalterung (168 h bei 175 °C)	Keine Rissbildung
Kurzzeitalterung (4 h bei 225 °C)	Keine Rissbildung
Temperaturbereich min	-40 °C
Temperaturbereich max	105 °C
Schrumpftemperatur	> 150 °C
Korrosion	keine

## Logistik Daten

Artikelname	DR 1
Artikelnummer	456330
Lieferumfang	20 Warmschrumpf-Quetschverbinder
Ursprungsland	China
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311199535

## Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel	Karton
Basismenge	20	2000
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	145	510
Breite (mm)	72	260
Höhe (mm)	15	235
Nettogewicht (kg)	0.02	2
Bruttogewicht (kg)	0.022	2.3