


Warmschrumpf-Quetschverbinder

isoliert mit Schrumpfschlauch, mit Heißkleber

Dauerhafte und zuverlässige Verbinder für extremste Anwendungsgebiete. Heißkleber dichtet die Verbindungsstelle komplett ab.

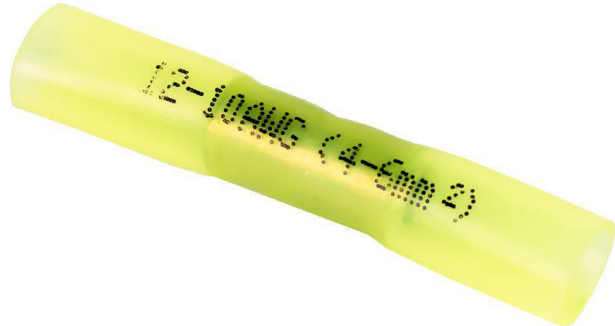

Produktbeschreibung

Artikelname	DR 3
Artikelnummer	456332
Hinweise	Für formschlüssiges Verpressen eine geeignete mechanische Presszange benutzen.

Eigenschaften

Absolut feuchtigkeitsdicht
Sehr gute elektrische Eigenschaften
Gute mechanische Festigkeit

Anwendungen

Innenraum

Technische Daten

Artikelname	DR 3
Artikelnummer	456332
Auswahl Hinweis	20 Warmschrumpf-Quetschverbinder
Länge L	42 mm
Farben	gelb
Nennquerschnitt min	4 mm ²
Nennquerschnitt max	6 mm ²
Wasseraufnahme max	0.5 %
Spannung max	600 V
Zugfestigkeit	10.4 MPa
Langzeitalterung (168 h bei 175 °C)	Keine Rissbildung
Kurzzeitalterung (4 h bei 225 °C)	Keine Rissbildung
Temperaturbereich min	-40 °C
Temperaturbereich max	105 °C
Schrumpftemperatur	> 150 °C
Korrosion	keine

Logistik Daten

Artikelname	DR 3
Artikelnummer	456332
Lieferumfang	20 Warmschrumpf-Quetschverbinder
Ursprungsland	China
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311199559

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel	Karton
Basismenge	20	1000
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	145	510
Breite (mm)	70	260
Höhe (mm)	17	235
Nettogewicht (kg)	0.04	2
Bruttogewicht (kg)	0.042	2.3