

Flexibles Solar Balkonkraftwerk 600W WIFI TX-270



25 Jahre
Leistungs-
garantie



Plug & Play



Wechselrichter





Solar Panel



Anschlusskabel



WiFi

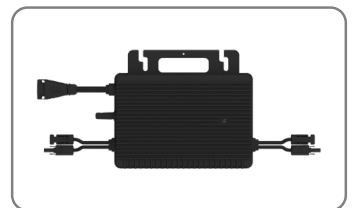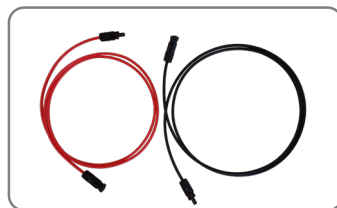

- Montage am Balkon, Zaun und mehr
- Einfache Installation dank leichter Solarmodule
- Flexible Solarmodule (ohne Glas - EVA-Material)
- Leichter und kompakter Mikro-Wechselrichter
- Geeignet für die Einspeisung von Strom in das 230V-Haushaltsnetz
- Maximale Einspeiseleistung des Wechselrichters von 800W
- Ideal für die Abdeckung der Grundlast
- Leistungsverfolgung über App und Webansicht möglich

Technische Spezifikationen:

- Solarpanel: Monokristalline Halbzellen
 - Kabelanschluss: MC4
 - Max. Leistung: 6x 105W
 - Betriebsspannung: 20,6V
 - Betriebsstrom: 5,11A
 - Wirkungsgrad des Moduls: 18,3%
 - Betriebstemperatur: -40°C ~ +85°C
- Mikro-Wechselrichter 800W**
- Auf 600W konfiguriert, automatisches Update nach Gesetzesänderung
 - Nennausgangsleistung: 800VA
 - Nennausgangsstrom: 3,48A
 - Nominale Ausgangsspannung: 230V
 - Betriebstemperatur: -40°C - +65°C
 - Übertragung: Eingebautes WLAN
 - Frequenzbereich: 2,412 - 2,472GHz
 - Abgestrahlte Sendeleistung: max. 18,4dBm/69,2mW
 - Gewicht (gesamt) / Abmessungen (Einzelpanel): 22kg / 104 x 58 x 2cm
- Kompatibilität:** App „S-Miles Installer“: iOS 13.0 oder höher; Android 10.0 oder höher/EN, DE, FR, ES, NL, PL, PO, IT, CZ (10-2023)

Verpackungsinhalt:

- 1x PV Micro Inverter 800W, 6x Solar-
modul 105W, 1x 5m Anschlusskabel,
Montagematerial (60x Kunststoffband /
36x Metallband), MC4-Verlängerungs-
kabel (2x 2m-Set & 1x 3m-Set), 2x
MC4-Y-Splitter, Gebrauchsanleitung

Artikelnummer: 5117

