






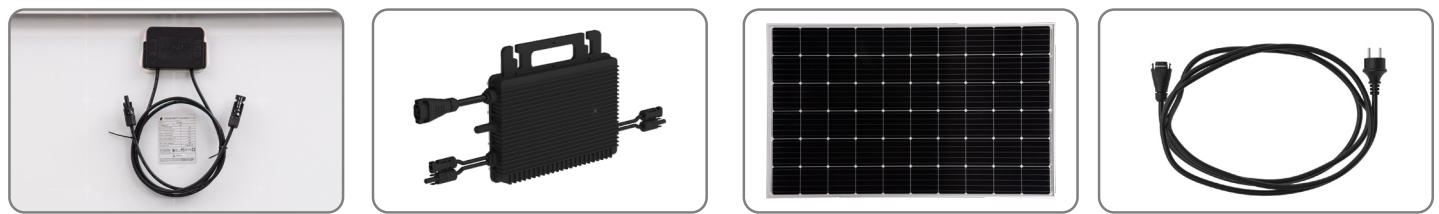


# Solar Balkonkraftwerk 600W WiFi TX-265

## Solarsystem, um Ihren Energieverbrauch zu senken inkl. WiFi



-  Plug and Play
-  Wechselrichter
-  Solarpanel
-  Anschlusskabel
-  Hoher Sicherheitsstandard
-  Netzgekoppeltes System
-  Energieüberwachung via App



- Anbringung auf Flachdach, Terrasse, Balkon, Zaun und viele weitere Möglichkeiten
- Einfache Installation: Anschließen, Loslegen, Stromsparen
- Datenerfassung zur Energieerzeugung
- Geeignet für die Einspeisung von Strom in das 230V Hausnetz
- Maximale Einspeiseleistung des Inverters 800W
- Ideal zur Deckung der Grundlast am Tag in Ihrem Zuhause
- MPP-Tracking für optimale Einspeisung
- VDE konform

**Technische Spezifikationen:**  
**Solarmodul: Monokristallin**  
 • Kabelanschluss: MC4  
 • Max. Leistung: 325W  
 • Betriebsspannung: 31,60V  
 • Betriebsstrom: 10,29A  
 • Wirkungsgrad des Moduls: 22,70%  
 • Kabellänge: Modul1=90cm / Modul2=90cm  
 • Betriebstemperatur: -40°C ~ +85°C  
**Mikro-Wechselrichter 800W**  
 • Nennausgangsleistung: 800VA  
 • Auf 600W konfiguriert, automatisches Update nach Gesetzesänderung  
 • Nennausgangsstrom: 3,48A  
 • Nennausgangsspannung: 230V  
 • Betriebstemperatur: -40°C - +65°C  
 • Übertragung: Eingebautes WLAN  
 • Frequenzbereich: 2,412 - 2,472GHz  
 • Abgestrahlte Sendeleistung: max. 18,4dBm/69,2mW  
 • Gewicht / Abmessungen (gesamt): 38kg / 155,5 x 103,8 x 8cm

**Kompatibilität:**  
 App «S-Miles Installer»: iOS 13.0 oder höher; Android 10.0 oder höher / EN, DE, FR, ES, NL, PL, PO, IT, CZ (10-2023)

**Verpackungsinhalt:**  
 1x PV-Mikro-Wechselrichter 800W, 2x Solarmodule 325W, 1x 5m Anschlusskabel, 1x Gebrauchsanleitung

**Optionales Zubehör:** Balkonhalterung TX-230

**Ertrag:**  
**Balkonkraftwerk Leistung**  
 600 Watt  
 Ø Stromertrag / Jahr 570 kWh  
 Ø Stromertrag / Tag 1,56 kWh

**Garantie:**  
**Solarmodul**  
 25 Jahre beschränkte Garantie auf 80 % Ausgangsleistung  
 10 Jahre beschränkte Garantie auf 90% Leistung  
 10 Jahre beschränkte Garantie auf Material und Verarbeitung  
**Mikro-Wechselrichter**  
 12 Jahre (144 Monate) beschränkte Garantie

