


## LED-Tischleuchte MAULstudy

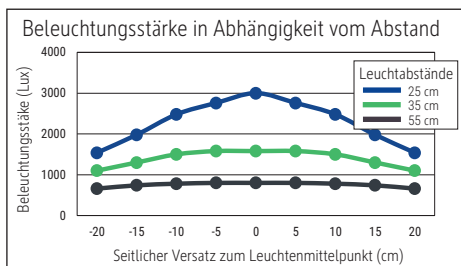

- **Erfolgreicher Design-Klassiker**
- **Hohe Energie-Effizienz**
- **Extrem sparsam: Moderne LED-Technik**
- **Praxiserprobt und leistungsstark, flexibel in alle Richtungen einstellbar**
- **Besonders standfest: Schwerer Standfuß erlaubt weiten Auszug des Armes**
- **Garantiert: Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Professionelle Arbeitsplatzleuchte, hohe Lichtqualität
- Smart Home fähig mit passendem Leuchtmittel
- Reflektor für optimale Lichtausnutzung
- Lampenfassung: Sockel E27
- Ohne Auszugbegrenzung des Armes
- Austausch Lichtquelle möglich
- Verpackung recycelbar

Beleuchtungsstärke Leuchte: 1.840 Lux bei 35 cm Abstand  
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 3.000 Kelvin (warmweiß)  
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): D (Spektrum A bis G)  
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 7 kWh/1000 h  
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 25.000 h  
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 900 Lumen  
 Fuß: Standfuß  
 Material: Kopf: Metall - Arm: Metall - Fuß: Beschwerungseinlage, schreibtischschonende Unterlage  
 Maße: Höhe: 49 cm - Kopf: Ø 17 cm - Arm: Länge unten 35 cm, Länge oben 35 cm - Fuß: Ø 23 cm  
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar, Drehbar  
 Position Schalter: Kabel

- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Leuchtmittel	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht	VE
8201002	weiß	4002390093354	94052990	8291305, inklusive	1,80 m	II Eurostecker	46,5 x 25,5 x 15,5 cm	5,066 kg	1 St
8201025	rot	4002390093378	94052990	8291305, inklusive	1,80 m	II Eurostecker	46,2 x 25,1 x 15,5 cm	5,045 kg	1 St
8201090	schwarz	4002390093392	94052990	8291305, inklusive	1,80 m	II Eurostecker	46,5 x 25,5 x 15,5 cm	5,064 kg	1 St
8201095	silber	4002390093415	94052990	8291305, inklusive	1,80 m	II Eurostecker	46,5 x 25,5 x 15,5 cm	5,073 kg	1 St