


LED-Tischleuchte MAULstudy

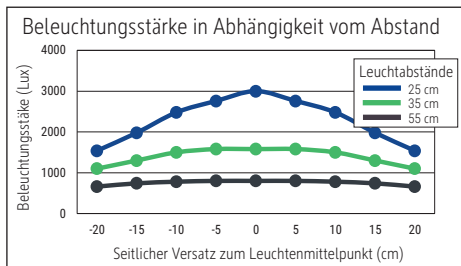

- **Erfolgreicher Design-Klassiker**
- **Hohe Energie-Effizienz**
- **Extrem sparsam: Moderne LED-Technik**
- **Praxiserprobt und leistungsstark, flexibel in alle Richtungen einstellbar**
- **Stabiler Fuß**
- **Garantiert: Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Professionelle Arbeitsplatzleuchte, hohe Lichtqualität
- Smart Home fähig mit passendem Leuchtmittel
- Reflektor für optimale Lichtausnutzung
- Lampenfassung: Sockel E27
- Austausch Lichtquelle möglich
- Verpackung recycelbar

Beleuchtungsstärke Leuchte: 1.840 Lux bei 35 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 3.000 Kelvin (warmweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): D (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 7 kWh/1000 h
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 25.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 900 Lumen
 Fuß: Klemmfuß
 Material: Kopf: Metall - Arm: Metall - Klemmfuß: Metall
 Maße: Höhe: 44 cm - Kopf: Ø 17 cm - Arm: Länge unten 35 cm, Länge oben 35 cm
 - Fuß: Klemmweite: 0 - 5.5 cm
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar, Drehbar
 Position Schalter: Kabel

- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Leuchtmittel	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht	VE
8201102	weiß	4002390093439	94052190	8291305, inklusive	1,80 m	II Eurostecker	45 x 26 x 9,5 cm	1,171 kg	1 St
8201125	rot	4002390093453	94052190	8291305, inklusive	1,80 m	II Eurostecker	45 x 26 x 9,5 cm	1,171 kg	1 St
8201190	schwarz	4002390060387	94052190	8291305, inklusive	1,80 m	II Eurostecker	45 x 26 x 9,5 cm	1,171 kg	1 St
8201195	silber	4002390093477	94052190	8291305, inklusive	1,80 m	II Eurostecker	45 x 26 x 9,5 cm	1,171 kg	1 St