
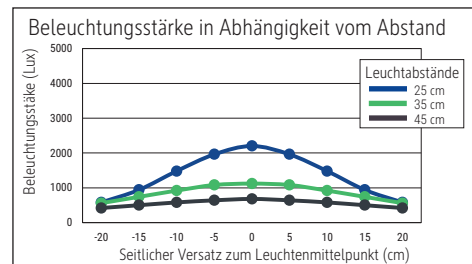
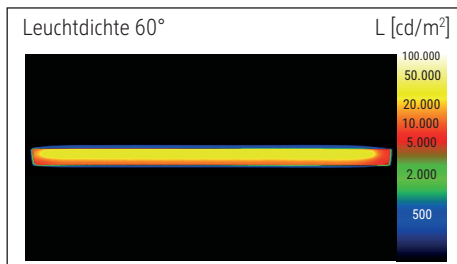


LED-Tischleuchte MAULpirro, dimmbar

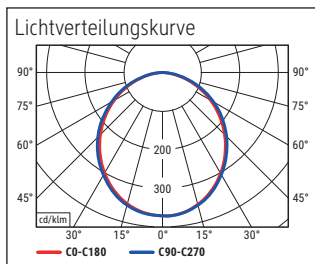

- **Dimmbare LED-Leuchte für Preisbewusste**
- **Mit Flexbereich zur exakten Einstellung des Leuchtwinkels**
- **Dezent: Schlichtes Design, fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein**
- **Extrem sparsam: Moderne LED-Technik**
- **4-Stufen-Dimmer**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät möglich
- Verpackung recycelbar

Beleuchtungsstärke Leuchte: 1.120 Lux bei 35 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 3.000 Kelvin (warmweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): E (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 6 kWh/1000 h
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 726 Lumen
 Material: Kopf: Aluminium - Arm: Metall, Gummi
 Maße: Kopf: 32 x 3.2 x 1.3 cm
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar
 Position Schalter: Leuchtenkopf

- Armlänge 38 cm, Klemmfuß aus Metall (Klemmweite bis 4,5 cm), bequeme Touchfeld-Bedienung: Schalter am Leuchtenkopf. Höhe 37,3 cm. Arm: Drehbar, Neigbar
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht	VE
8202602	weiß	4002390091763	94052190	Klemmfuß	1,50 m	II Eurosteckernetzteil	42 x 17,5 x 6 cm	0,735 kg	1 St
8202690	schwarz	4002390079266	94052190	Klemmfuß	1,50 m	II Eurosteckernetzteil	42 x 17,5 x 6 cm	0,735 kg	1 St