
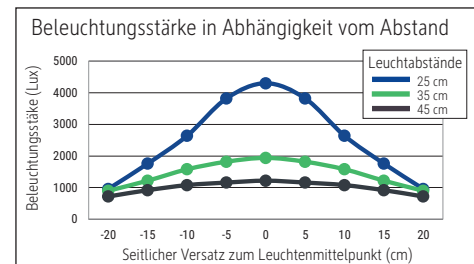
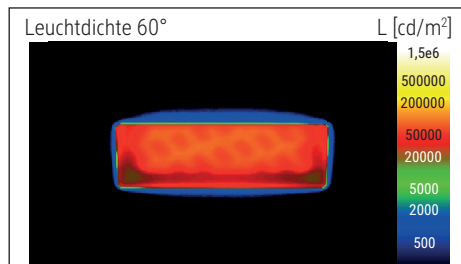


LED-Tischleuchte MAULsolaris

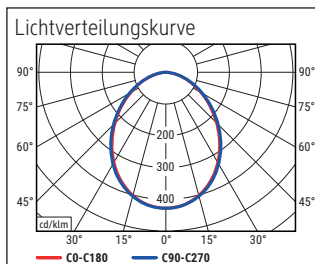

- **Das Maximum an Qualität, Design und Langlebigkeit**
- **Made in Germany: Entwickelt und gefertigt in Deutschland, Garantie 3 Jahre**
- **Langlebiger: Besseres Thermo-Management durch vergrößerte Kühlfläche**
- **Leistungsfähiger durch höhere Beleuchtungsstärke**
- **Hohe Energie-Effizienz**
- **Sicherer: Homogene Lichtverteilung und optimierter Blendschutz durch hochwertigen Diffusor aus PMMA, maximale Leuchtdichte reduziert, dadurch schonender für die Augen**
- **Hochwertig: Arm und Kopf aus Aluminum**
- Design "Made by Reutershahn"
- Extrem sparsam: Moderne LED-Technik
- Lange Lebensdauer
- Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand durch An- und Ausschalter
- Zweifach geprüft im MAUL Prüflabor
- Netzteil im Leuchtenfuß integriert
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff

Beleuchtungsstärke Leuchte: 4.300 Lux bei 25 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 4.000 Kelvin (neutralweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): E (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 5 kWh/1000 h
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 604 Lumen
 Fuß: Standfuß
 Material: Kopf: Aluminium - Arm: Aluminium (eloxiert) - Standfuß: Metall -
 Fuß: schreibtischschonende Unterlage
 Maße: Höhe: 64,3 cm - Kopf: 12 x 5.5 x 2 cm - Arm: Länge unten 55 cm - Fuß: 19 x
 16 cm
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar
 Position Schalter: Leuchtenfuß

- Garantie: 3 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht	VE
8206089	anthrazit	4002390089760	94052190	1,90 m	II Eurostecker	79 x 24 x 19 cm	3,975 kg	1 St
8206095	silber	4002390054263	94052190	1,90 m	II Eurostecker	79 x 24 x 19 cm	3,975 kg	1 St