


Halogen-Deckenfluter MAULsky, dimmbar

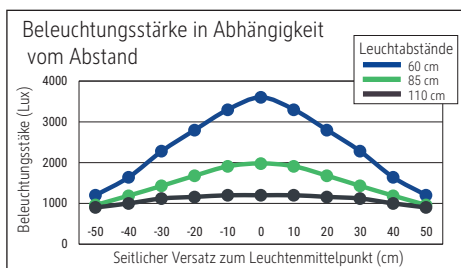

- **Komfortabel: Leistungsstärke stufenlos dimmbar je nach Tätigkeit oder Energieverbrauchswunsch**
- **Für eine indirekte Raumausleuchtung und angenehme Arbeitsatmosphäre**
- **Naturgetreue Farbwiedergabe (wie Sonnenlicht um die Mittagszeit), CRI 100**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- **Stufenlos dimmbar**
- **Leuchtenkopf mit Schutzglas und Reflektor für optimale Lichtausnutzung**
- **Stabile Säule**
- Lampenfassung: Sockel R7s
- Fußschalter mit Dimmer
- Schweiz: Auch erhältlich mit Adapter. Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH
- Austausch Lichtquelle möglich
- Verpackung recycelbar

Beleuchtungsstärke Leuchte: 1.980 Lux bei 85 cm Abstand, 1.200 Lux bei 110 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 2.900 Kelvin (warmweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): G (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 120 kWh/1000 h
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 2.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 2.220 Lumen
 Fuß: Standfuß
 Material: Kopf: Stahl - Säule: Metall - Standfuß: Stahl
 Maße: Höhe: 183 cm - Kopf: Ø 28 x 7.45 cm - Säule: Ø 2.6 cm - Fuß: Ø 26 cm
 Bewegung: Kopf: fix - Arm: fix
 Position Schalter: Kabel

- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Leuchtmittel	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht	VE
8254090	schwarz	4002390047494	94052990	8299305	1,80 m	I Schutzkontaktstecker	63 x 31 x 13,5 cm	6,396 kg	1 St
8254095	silber	4002390047500	94052990	8299305	1,80 m	I Schutzkontaktstecker	63 x 31 x 13,5 cm	6,396 kg	1 St