

 
 



## DuoView Camera



### Kameraeinheit für VideoFlex G3 und G4 mit zusätzlicher Seitenkamera und Beleuchtung

Diese Kameraeinheit ist passend für VideoFlex G3 sowie G4 und eignet sich zur Überprüfung schwer zugänglicher Stellen, beispielsweise Hohlräume, Schächte, Mauerwerk oder im KFZ. Sie verfügt über eine Front- und eine Seitenkamera zum schnellen Wechseln der Ansicht per Knopfdruck. Durch eine lichtstarke Objektbeleuchtung mit vier Hochleistungs-LEDs an der Frontkamera und zwei LEDs an der Seitenkamera gelangen selbst unter schlechten Bedingungen aussagekräftige Aufnahmen. Kamerakopf und Kabel sind wasserdicht.

- Kameraeinheit für VideoFlex
- Front- und Seitenkamera zum schnellen Wechseln der Ansicht per Knopfdruck
- Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Frontkamera durch 4 Hochleistungs-LED's, sowie 2 LED's an der Seitenkamera
- Zur Überprüfung schwer zugänglicher Stellen wie z.B. Hohlräumen, Schächten, Mauerwerk oder im KFZ
- Wasserdichter Kamerakopf und Kabel
- Kompatibel für G3/G4

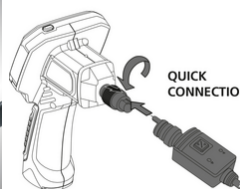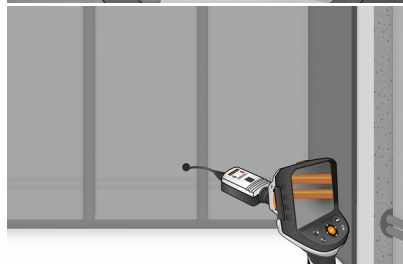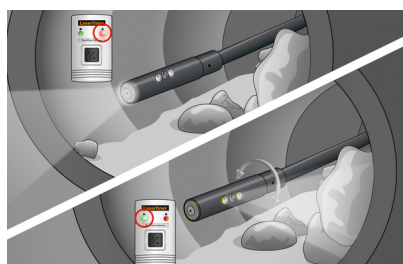

#### TECHNISCHE DATEN

<b>Durchmesser Kamerakopf</b>	10 mm
<b>Anzahl LED-Leuchtmittel</b>	Front: 4 / Seite: 2
<b>Auflösung Kamera</b>	640 x 480 Pixel
<b>Sichtfeld (FOV)</b>	57°
<b>Schärfentiefe (DOF)</b>	Front: 3 ... 5 cm / Seite: 1 ... 5 cm
<b>Durchmesser Sonde</b>	6 mm
<b>Länge Sonde</b>	1 m
<b>Minimaler Biegeradius</b>	50 mm
<b>Arbeitsbedingungen</b>	0°C ... 60°C, Luftfeuchtigkeit max. 20 ... 90% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
<b>Lagerbedingungen</b>	-20°C ... 80°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	1100 mm x 30 mm x 24 mm
<b>Gewicht</b>	144 g #