



VarioView Camera



Kameraeinheit für VideoFlex mit manuell verstellbarem Kamerakopf

Diese Kameraeinheit ist passend für VideoFlex G3 sowie G4 und eignet sich zur Überprüfung schwer zugänglicher Stellen, beispielsweise Hohlräume, Schächte, Mauerwerk oder im KFZ. Der Kamerakopf verfügt über einen manuellen, stufenweise verstellbaren Schwenkbereich von 180°. Durch eine lichtstarke Objektbeleuchtung mit Hochleistungs-LED gelingen selbst unter schlechten Bedingungen aussagekräftige Aufnahmen. Kamerakopf und Kabel sind wasserdicht.

- Kamerakopf mit einem manuellen, stufenweise verstellbaren Schwenkbereich von 180°
- Zur Überprüfung schwer zugänglicher Stellen wie z.B. Hohlräumen, Schächten, Mauerwerk oder im KFZ
- Wasserdichter Kamerakopf und Kabel
- Gute Objektausleuchtung durch Hochleistungs-LED
- Kompatibel für G3/G4

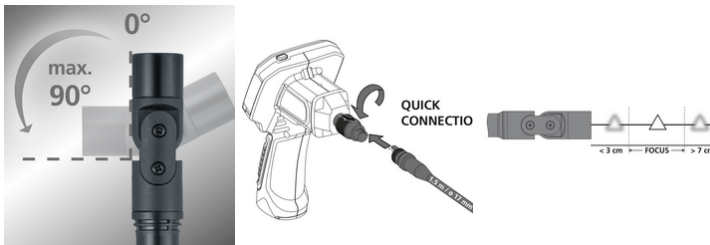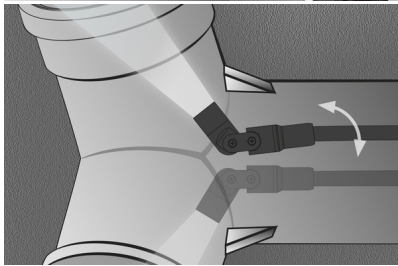

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser Kamerakopf	17 mm
Auflösung Kamera	640 x 480 Pixel
Sichtfeld (FOV)	73°
Schärftiefe (DOF)	3 ... 7 cm
Durchmesser Sonde	9,5 mm
Länge Sonde	1,5 m
Arbeitsbedingungen	0°C ... 60°C, Luftfeuchtigkeit max. 20 ... 90% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
Lagerbedingungen	-20°C ... 80°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH
Abmessungen (B x H x T)	1600 mm x 17,2 mm x 17,2 mm
Gewicht	430 g #